


进口脚轮

小型 - 日式顶板·平底活动型 - 中载型





■平底活动型 - 中载型



进口产品

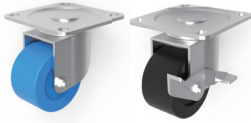

① 代号	类型	脚架				轮部			
		M 材质	表面处理	刹车形式	底板标准	③ 材料代号	M 材质	颜色	轴承
HQ-CVBQYR	平底活动型	Q235A	镀锌	-	日式	NQ	强化尼龙	蓝色	双轴承
HQ-CVBUYR				五金单刹		NT	MC 尼龙	黑色	
					NW	尼龙(导电性)	黑色		
					JA	苯酚	黑色		

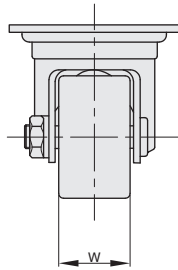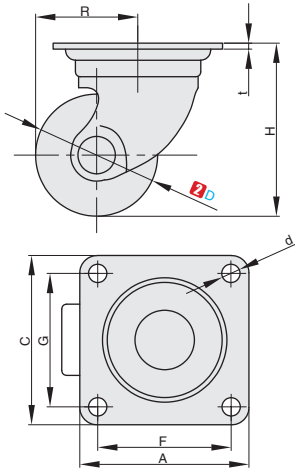

HQ-CVBQYR
无刹

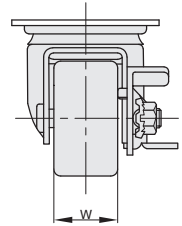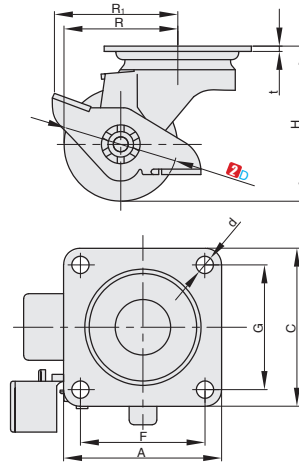


HQ-CVBUYR
五金单刹

▲当 HQ-CVBQYR 的 D=50/50A, 轮部为 NQ 时, 轮部轴承为轴套。

▲当 HQ-CVBUYR 的 D=50/50A, 轮部为 NQ 时, 轮部轴承为轴套。

订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ 材料代号
HQ-CVBQYR	-	D50	-	NQ

 

视角标准: 第一视角

① 代号	型号		H	t	R	R ₁	R ₂	W	A	C	F	G	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)	
	② D	③ 材料代号			HQ-CVBQYR	HQ-CVBUYR	HQ-CVBQYR								HQ-CVBUYR	
无刹 HQ-CVBQYR 五金单刹 HQ-CVBUYR	50A	NQ	68	2.3	51	51	65	28	70	54	54	36	6.5	160	0.31	0.36
		NQ													0.32	0.37
		NT NW													0.33	0.36
	65	NQ	92	3.2	57	57	67	38	90	90	71	71	10.5	320	0.87	0.92
		NT NW													0.88	0.95
		JA													0.92	0.91
	75	NQ	106	3.2	61	61	67	38	90	90	71	71	10.5	320	0.93	1.01
		NT													0.97	1.04
		NW													1.01	0.94

G3
脚轮



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10-
100%	另行报价