

# 紧凑型脚轮


## 孔顶活动型 - 中重载型

大批量  
订购  
bulk order

### ■孔顶活动型 - 中重载型




①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVCBF	孔顶活动型	Q235	镀锌	-	AG	钢芯浇铸聚氨酯	浅棕色	双滚珠轴承
HQ-CVCBR				塑料单刹	DB	浇铸尼龙	米色	

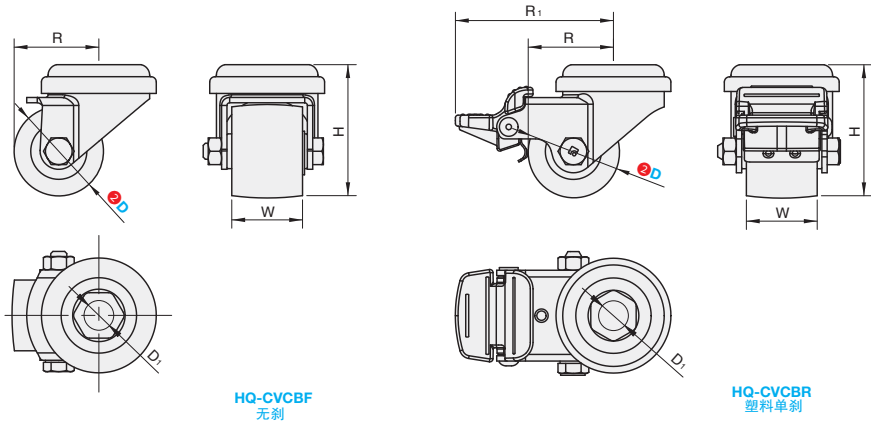

#### 订购规格示例

 ①代号	-	② D	-	③ 轮部代号
HQ-CVCBF	-	D35	-	DB



型号		③ 轮部代号	H	W	R	R	R1	D1	容许载荷 (Kg)	参考重量 (Kg)	
①代号	② D				P-CVCBF	P-CVCBR	P-CVCBF			P-CVCBR	
无刹 HQ-CVCBF 塑料单刹 HQ-CVCBR	35	AG DB	50	27	32.5	32.5	63	11	100	0.208	0.234
	50		70	33	54	54	80	13	150	0.524	0.573
无刹 HQ-CVCBF	65		88	40	73.5	-	-	250(350)	1.0(1.1)	-	

( ) 内的数据是 HQ-CVCBF-D65-DB 时的值



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

脚  
轮