

工业滑轨 - 标准型

两节式 -20 宽轻载型


大批量
订购
bulk order

■ 两节式 -20 宽轻载型



①代号	产品类别		宽度	材质		表面处理	
				固定轨 活动轨	滚珠	固定轨 活动轨	滚珠
SRAE20	二节式	3/4 伸展	20	铝合金	钢	本色阳极氧化	-

- ▲ 按根销售。
- ▲ 滑轨安装内轨使用 M4 螺钉，外轨使用 M3 扁头螺钉。
- ▲ 垂直、平行安装。
- ▲ 最大负载 15.3kg/副。
- ▲ 承重与负载仅供参考。

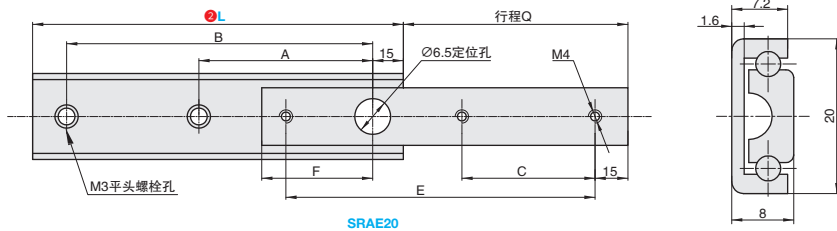

订购规格示例

①代号	-	② L
SRAE20	-	L300



滑
轨

型号		行程 Q	A	B	C	E	F	额定负载 (N/2 个)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L (滑轨长度)								
SRAE20	60	30	-	30	-	30	25	153	0.03
	70	40	-	40	-	40	25		
	90	50	-	60	-	60	25		
	100	60	-	70	-	70	25		
	200	120	85	170	85	170	65	122	0.06
	300	180	135	270	135	270	105	102	0.08
	400	240	185	370	185	370	145	92	0.13
500	300	235	470	235	470	185	82	0.16	



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询