

# 薄壁型胀紧套

## 无挡圈型



产品特点: 安装简单, 能自动定心, 同轴度好, 加工简单, 对轮毂和轴的加工精度要求不高, 可以降低加工成本。




①代号	主体材质	表面处理
EST	45#	-
ESTH		四氧化三铁保护膜
ESTN		无电解镀锌
ESTS	SUS304	-

- ▲ ESTN 提供的螺钉表面为四氧化三铁保护膜。
- ▲ 符合国标 JB/T 7934-1999 Z3 胀紧套标准。

### ■ 轴及孔部的推荐公差、表面粗糙度

安装面	公差	表面粗糙度
轴外径	h8	Ra1.6 以下
轴孔部内径	H8	Ra3.2 以下

▲ 拆卸用螺纹孔的螺纹径与锁紧螺栓相同。

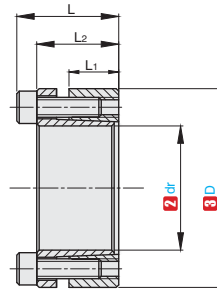

EST/ESTH/ESTN/ESTS  
无挡圈型

### 订购编号示例

①代号	-	②内径 dr	-	③外径 D
EST	-	22	-	47

①代号	主要尺寸					额定负荷		接触面压强		内六角螺钉		螺钉锁紧扭矩 (N·m)
	②内径 dr	③外径 D	L	L1	L2	轴向力 (kN)	扭矩 (N·m)	轴 (Mpa)	毂 (Mpa)	数量	规格	Ts
						Ft	Mt	Ps	Ph			
EST ESTH ESTN ESTS	Δ20	47	37	21	31	30	300	287	90	4	M6	17
	Δ22	47				30	330	260	90			
	Δ25	50				35	440	287	106			
	Δ28	55				35	490	256	96			
	Δ30	55				35	530	239	96			
	Δ35	60				45	810	246	106			
	Δ40	65				45	940	215	98			
	Δ45	75	46	25	38	80	1860	283	134	6	M8	41
	Δ50	80				80	2070	255	126			
	Δ55	85				90	2540	270	138			
	Δ60	90				90	2770	247	130			
	Δ65	95				105	3580	261	141			
	70	110	60	33	50	140	5100	244	128	7	M10	83
	75	115				140	5460	228	119			
	80	120				140	5850	214	112			
	85	125				175	7450	230	129			
	90	130				175	7900	217	124			
	95	135				205	9900	257	149			
	100	145				220	11000	192	114			
	105	150				220	11550	210	114			
110	155	68	40	58	220	12100	175	107	10	M12	145	
120	165				260	15700	192	120				
125	170				320	17500	189	120				
130	180				320	20700	188	120				
140	190				320	22500	175	114				
150	200				380	28500	196	130				

EST	ESTH/ESTN	ESTS
库存产品	Δ6 天发货	定制



小单	大单
1-20	21~
正常	报价

G5  
拉手/合页  
手柄/手轮  
门组件