


①代号	边长	④材质	⑤表面处理	最高使用压力
MAHAEJL	20×20	铝合金	本色阳极氧化	1MPa(≈10.2Kgf/cm ²)以下
MAHAEJM	30×30			
MAHAEJN	40×40			


⚠ 由于批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。

按图定制



MAHAEJL (边长 20 × 20)

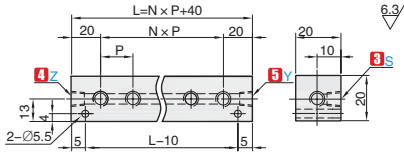

MAHAEJM (边长 30 × 30)

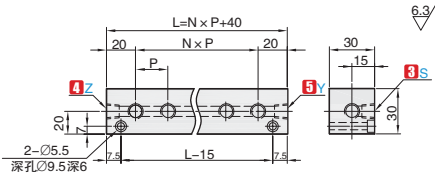

MAHAEJN (边长 40 × 40)

 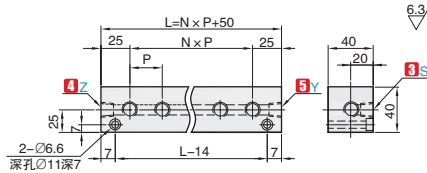

视角标准: 第一视角



①代号 - ②侧面孔数K - ③S - ④Z - ⑤Y
 MAHAEJL - K2 - S1 - Z3M - Y5

①代号	②侧面孔数K	RC(PT)/M选择			间距 P	N	螺纹数
		③S	④Z	⑤Y			
MAHAEJL (20×20)	1				15	0	3
	2					1	4
	3		1 (1/8)			2	5
	4		3M (M3)			3	6
	5		4M (M4)			4	7
	6		5 (M5)			5	8

⚠ 侧面孔数为“6K”时,L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。

①代号	②侧面孔数K	RC(PT)/M/NPT选择			间距 P	N	螺纹数
		③S	④Z	⑤Y			
MAHAEJM (30×30)	1				30	0	3
	2					1	4
	3		1 (1/8)			2	5
	4		2 (1/4)			3	6
	5		5 (M5)			4	7
	6		1N (NPT1/8)	2N (NPT1/4)		5	8

⚠ 侧面孔数为“6K”时,L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。

①代号	②侧面孔数K	RC(PT)选择			间距 P	N	螺纹数
		③S	④Z	⑤Y			
MAHAEJN (40×40)	1				40	0	3
	2					1	4
	3	1 (1/8)	2 (1/4)			2	5
	4	2 (1/4)	3 (3/8)			3	6
	5	3 (3/8)	4 (1/2)			4	7
	6	4 (1/2)				5	8

⚠ 侧面孔数为“6K”时,L/2位置增加一个适用M6螺钉的安装孔。