

► Inhalt KWL

Artikel auch einzeln erhältlich. VPE-Rabatt auf Anfrage.

Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt (Hauptkatalog) bzw. Information/Anhang.


Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich. Preise auf Anfrage.



KWL 1. Wickelfalzovalrohr – WFRO									
Höhe h	Breite b	äquivalenter Durchmesser $\varnothing_{\text{äq}}$	Materialstärke t	Strömungsquerschnitt A_c	Oberfläche A_1	Gewicht	Länge L	Einzelpreis	Vepackungseinheit VPE
mm	mm	mm	mm	m ²	m ² /L	kg/L	mm	€	Stück/VPE
50	195	100	0,6	0,009	0,447	2,43	1000	14,40	80
	195	100	0,6	0,009	0,671	3,65	1500	21,65	56
	195	100	0,6	0,009	0,894	4,86	2000	28,85	80
	260	125	0,6	0,012	0,577	3,11	1000	15,95	60
	260	125	0,6	0,012	0,866	4,67	1500	23,95	45
	260	125	0,6	0,012	1,154	6,22	2000	31,90	60
80	320	160	0,6	0,024	0,731	3,94	1000	20,20	35
	320	160	0,6	0,024	1,097	5,91	1500	30,30	24
	320	160	0,6	0,024	1,462	7,88	2000	40,35	35
100	350	190	0,6	0,033	0,814	4,32	1000	22,80	23
	350	190	0,6	0,033	1,221	6,48	1500	34,20	18
	350	190	0,6	0,033	1,628	8,64	2000	45,65	26

KWL 2. Steckverbindung, oval – STVO

Slip joint, oval / Raccord, ovale

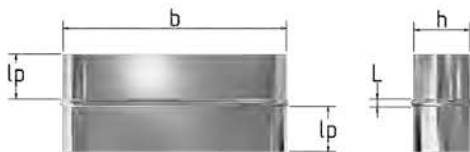

Artikel auch einzeln erhältlich. VPE-Rabatt auf Anfrage.

Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt (Hauptkatalog) bzw. Information/Anhang.

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich. Preise auf Anfrage.



KWL 2. Steckverbinder, oval – STVO							
Höhe h	Breite b	Einstecktiefe l_p	Einbaulänge (Sickenbreite)	Oberfläche A_1	Gewicht	Einzelpreis	Vepackungseinheit VPE
mm	mm	mm	mm	m ²	kg	€	Stück/VPE
50	195	25	6	0,027	0,12	6,55	40
	260	25	6	0,035	0,16	8,50	40
80	320	65	10	0,100	0,58	9,90	20
100	350	65	10	0,112	0,64	11,40	15