

旋钮



三角箭型旋钮





三角箭型旋钮



① 代号 TKCPYA TKCPYB	类型 三角箭型旋钮	防老化 防静电	内螺纹型	握柄部	嵌件
				M 材质	M 材质
				ABS	黄铜
				PF	

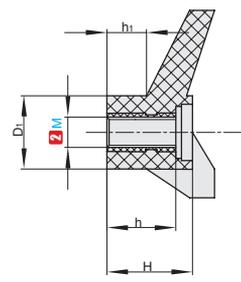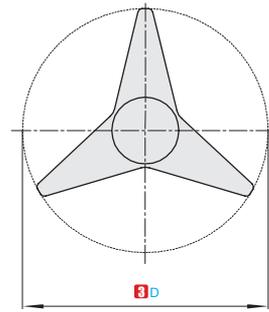


TKCPYA

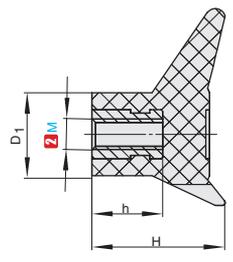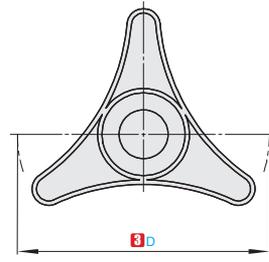

TKCPYB

订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ D
TKCPYA	-	M10	-	D63

 

型号		③ D	D ₁	h	H	h ₁	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② M						
TKCPYA	10	63	27	28	20	11	0.05
	12	80	32	36	25	15	0.05
	16	100	36	43	28	18	0.08

型号		③ D	D ₁	H	h	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② M					
TKCPYB	10	80	30	38	20	0.05
	12	100	35	50	25	0.1
		130	45	52		0.11

交货期	小单	中大单	大单
	1-50	51-100	101-
	通常	7 工作日	现询

优惠价	1-9	10-
	100%	现询

G1
门拉手 / 手柄 / 手轮 / 合页 / 合页 / 合页