

旋钮


条纹旋钮·塑料



■ 条纹旋钮·塑料



① 代号	类型	握柄部		螺纹部		
		M 材质	颜色	M 材质	S 表面处理	
TKKPWK	条纹旋钮	PA6	黑色	SUM21	镀锌	
TKKPWL				外螺纹型		SUS304
TKKPNG				内螺纹型		黄铜
TKKPNH						SUS304

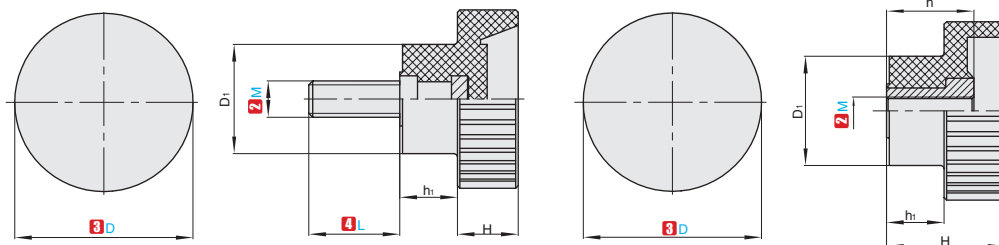

TKKPWK
TKKPWL

TKKPNG
TKKPNH

订购编号示例

① 代号 - ② M - ③ D - ④ L
 TKKPWK - M5 - D20 - L10
 TKKPNG - M6 - D25



■ 外螺纹型

型号		③ D	④ L			D ₁	H	h ₁	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② M		10	15	20				
TKKPWK	4	20	10	15	20	12	13.5	5.5	0.01
	5		10	15	20				
	6	25	20 30 40			15	19.5	10.5	
	8		20 30 40			18	21.5		
TKKPWL	10	35	20			21	28	15	0.02
	5	20	10	15	20	12	13.5	5.5	
	6		10	20	30				
	8	30	20 30 40			18	28	17	0.02

■ 内螺纹型

型号		③ D	D ₁	H	h	h ₁	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② M						
TKKPNG TKKPNH	4	20	12	13.5	11	5.5	0.01
	5						
	6	25	15	19.5	14	10.5	
	8		18	21.5			
		10	35	21	28	16.5	

▲ TKKPNH 无 M4 规格



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

G1
 拉手
 手柄
 合页
 手轮