

旋钮

进口直纹旋钮 / 无压纹旋钮·无台阶




大批量
订购
bulk order

■ 进口直纹旋钮



① 代号	类型		[M] 材质			[S] 表面处理		
			握柄部	安装部	止推垫	主体	安装部	止推垫
TKKPWY	外螺纹型	自动调整型	PA6	SUSXM7	POM	黑色	-	亚光黑

- ▲ 止推垫相对于螺杆最大可倾斜 15°
- ▲ 适用于各种工作面不平或需倾斜的使用场景

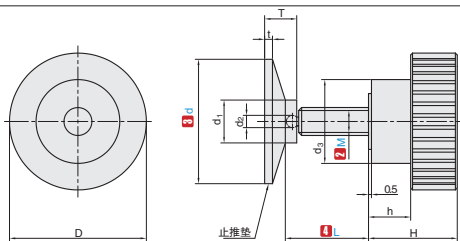

订购编号示例

① 代号 - ② M - ③ d - ④ L
TKKPWY - M6 - d15 - L25

型号	① 代号	② M	③ d	④ L	D	d ₁	d ₂	d ₃	H	h	T	t	参考重量 (kg/pcs)	
TKKPWY	6	25	15	35 45	24	8.6	4.5±0.03	14	16.5	7	7.6	2.5	0.001~0.016	
			18			10.8					9.2		0.011~0.017	
			25			13					10.5		3	0.014~0.020
	8	30	15	40 50	30	8.6	6.1±0.05	16	19.5	8.5	7.6	2.5	0.019~0.025	
			21			12.8					10		3	0.021~0.027
			40			16					13		4	0.029~0.035
10	35	18	45 55	36	10.8	7.8±0.05	18	22.5	10	9.2	2.5	0.0033~0.045		
		25			13					10.5		3	0.036~0.048	
		40			16					13		4	0.042~0.054	



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询




1-9	10~
100%	现询

G1
拉手/手柄/手轮
门组件/合页/

■ 无压纹旋钮·无台阶



① 代号	类型	[M] 材质	[S] 表面处理
TKNSNA	无台阶 内螺纹型	SUS304	电解研磨

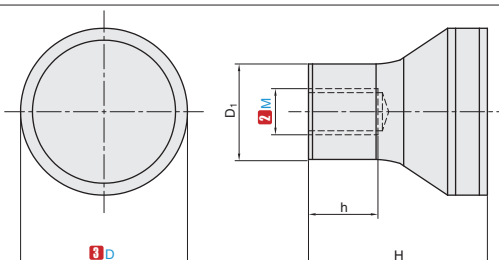

订购编号示例

① 代号 - ② M
TKNSNA - M4

型号	① 代号	② M	D	D ₁	H	h	参考重量 (kg/pcs)
TKNSNA		4	21	12	21	8	0.03
		5				10	
		6	25	14	25	14	0.049
		8	33	18	33		0.113



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询