

旋钮

压入式条纹旋钮·聚缩醛




大批量
订购
bulk order

■ 压入式条纹旋钮·聚缩醛



① 代号 TKKPZA	类型 压入式条纹旋钮	④ 材质 POM
-----------------------	---------------	-------------

- ▲ 可用市场售的六角螺栓，经压入结合后使用
- ▲ 可任意选定螺纹长度，可搭配任意长度的螺钉
- ▲ 请勿用工具紧固

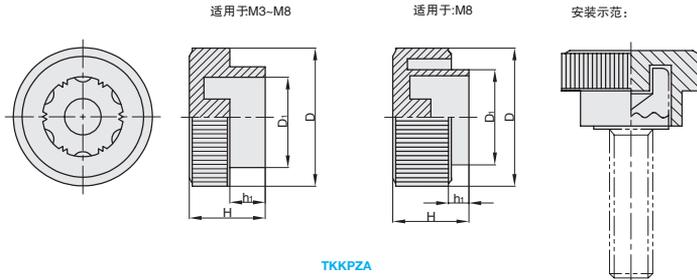

▲ 压入时，必须垂直插入，否则可能损坏

订购编号示例

① 代号 - ② M - 旋钮颜色
TKKPZA - **M3** - **E**



型号		③ 旋钮颜色	D	D ₁	H	h ₁	参考破坏扭矩 (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② M							
TKKPZA	3	E(黑色) H(灰色)	9.5	8.3	4.5	0.5	0.5	0.01
	4		13	9.8	5.5	1.5	1.5	
	5		16	11.5	6.6	2.1	2.7	
	6		19	13	7.5	3	2.8	
	8		26	16	10.2		4.5	



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

G1
拉手/手柄/手轮/
门组件/合页/