

# 固定型旋钮


## 网纹旋钮



■ 网纹旋钮·内螺纹型



① 代号	类型		主体	
			④ 材质	⑤ 表面处理
TKMBNA	网纹旋钮	内螺纹型	S45C	发黑
TKMBNB				镀镍
TKMSNC			SUS303	-

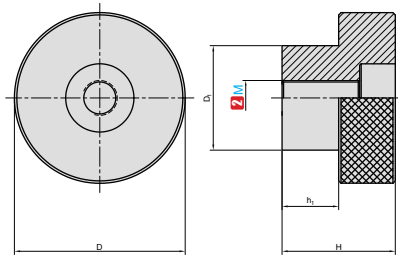

视角标准：第一视角

订购编号示例

① 代号 - ② M  
TKMBNA - M3

TKMBNA  
TKMBNB  
TKMSNC

型号		D	D <sub>1</sub>	H	h	h <sub>1</sub>	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② M						
TKMBNA TKMBNB TKMSNC	3	12	8.4	7.2	4.2	2.4	0.01
	4	16	11.2	9.6	5.6	3.2	
	5	20	14	12	7	4	
	6	24	16	14	8	4	0.02
	8	30	20	17	10	5	0.04
	10	36	28	20	12	6	0.08
12	40	32	24	14	8	0.09	



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

G1

门把手 / 手柄 / 手轮 / 合页 / 拉手 / 组件