

旋钮

T 型旋钮 / 蝶形旋钮·外螺纹型




■ T 型旋钮



① 代号	类型	握柄部		螺纹部	
		[M] 材质	[S] 表面处理	[M] 材质	[S] 表面处理
TKTPNA TKTPXA	T 型旋钮	PF		黄铜	

订购编号示例

① 代号	-	② M/d
TKTPNA	-	M6
TKTPXA	-	d8

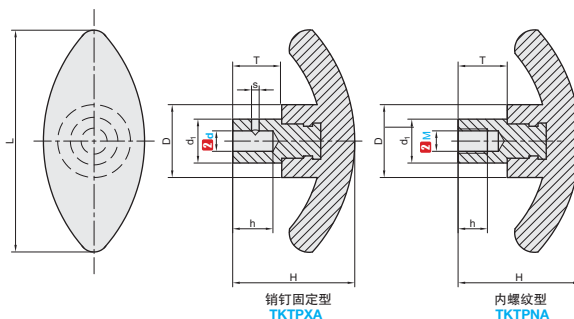

视角标准：第一视角

型号		L	D	d ₁	H	h	T	s	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② M/d								
TKTPNA TKTPXA	6	70	18	12	38	27	15	2.5	0.04
	8	80	22	16	44		19	3	0.06
	10	90	24	18			16	3	0.07



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询



■ 蝶形旋钮·外螺纹型



① 代号	类型	握柄部		螺纹部	
		[M] 材质	[S] 表面处理	[M] 材质	[S] 表面处理
TKJPWA	外螺纹型	酚醛树脂		SS400	镀锌

订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L
TKJPWA	-	M3	-	L10

 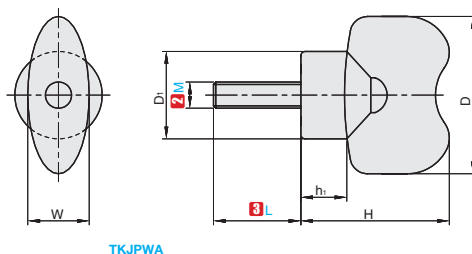

视角标准：第一视角

型号		③ L	D	D ₁	H	h ₁	W	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② M							
TKJPWA	3	10	18	10	17	5	7	0.005
	4	10 15						0.01
	5							0.013



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

G1
门拉手 / 合页 / 手柄 / 手轮 / 手刹 / 手钩