

# 旋钮


## 一字旋钮



■ 一字旋钮




① 代号	类型		握柄部	螺纹部	连轴部	螺纹部	
			[M] 材质	[M] 材质	[M] 材质	[S] 表面处理	
TKYPWA	一字旋钮	外螺纹型	抗老化	ABS(黑色亚光)	SUM24L	-	镀锌
TKYPNA		内螺纹型					
TKYPNB			防静电	PF	-	PF	-

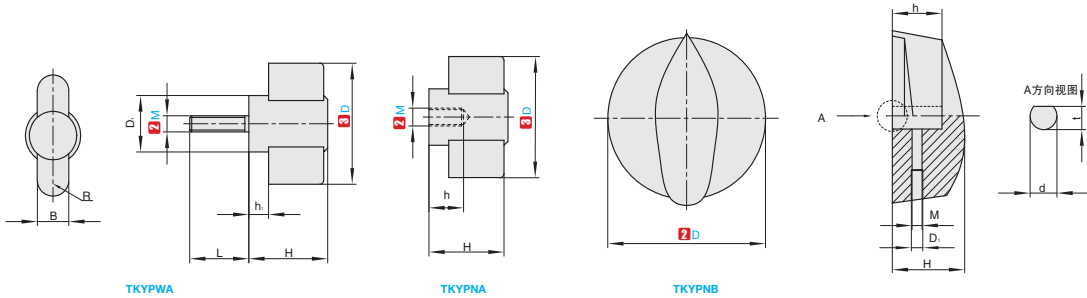

### 订购编号示例

 ① 代号	-	② M	-	③ D
TKYPWA	-	M5	-	D30
TKYPNB	-		-	D40



型号		③ D	L	B	D <sub>1</sub>	H	h	h <sub>1</sub>	R	参考重量 (kg/pcs)	
① 代号	② M									TKYPWA	TKYPNA
TKYPWA TKYPNA	4	30	15	8	14	20	10	5	4	0.010	0.006
	5	30		9	16					0.012	
	6	40	20	10	19	28	19	8	4.5	0.015	0.008
	8	50	25	11	22				5	0.030	0.013
		65							5.5	0.035	0.017

型号		d	h <sub>1</sub>	h	H	D <sub>1</sub>	M	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	③ D							
TKYPNB	40	10	8	18	23	6.5	5	0.02
	54	12	10	20	30	8	6	0.04



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询

G1  
门拉手 / 手柄 / 手轮 / 合页