

滑动式方形插销

短程·弹簧式锁定型 / 短程·滚花式抓手



大批量
订购
bulk order

■ 短程·弹簧式锁定型




| ①代号 | 类型 | | 材质 | 表面处理 |
|--------|-------|----|--------|------|
| LCFSSA | 弹簧式锁定 | 短程 | SUS304 | 震动抛光 |


订购编号示例

| ①代号 | ②规格 |
|--------|-----|
| LCFSSA | 25 |

| 型号 | | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|---------------|
| ①代号 | ②规格 | |
| LCFSSA | 25 | 0.2 |

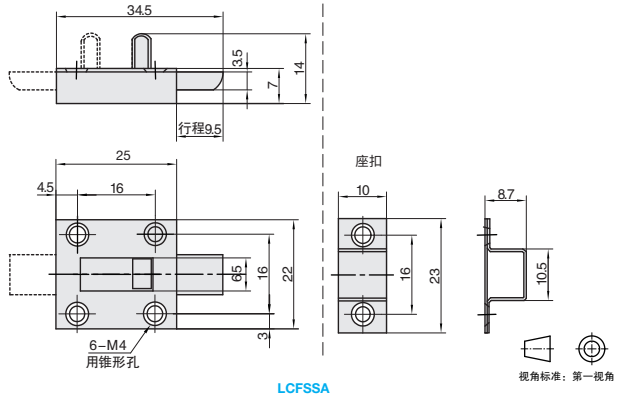

■ 短程·滚花式抓手

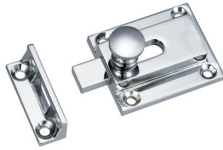


| ①代号 | 类型 | | 材质 | 表面处理 |
|--------|-------|----|--------|------|
| LCFSSB | 滚花式抓手 | 短程 | SUS304 | 拉丝 |

订购编号示例

| ①代号 | ②规格 |
|--------|-----|
| LCFSSB | 51 |

| 型号 | | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|----|---------------|
| ①代号 | 规格 | |
| LCFSSB | 51 | 0.145 |

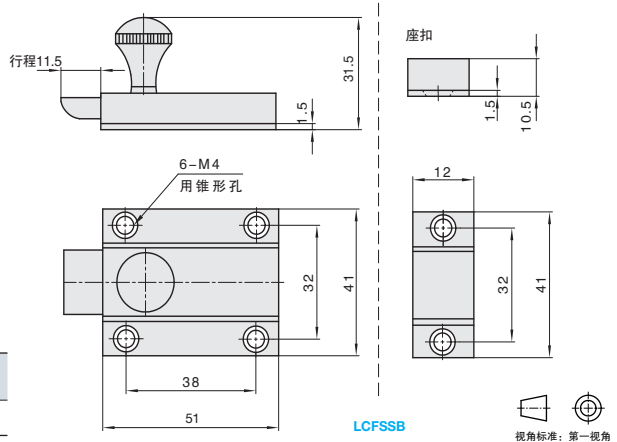

| 小单 | 中大单 | 大单 |
|------|--------|------|
| 1-50 | 51-100 | 101- |
| 通常 | 7工作日 | 现询 |



| 1-9 | 10~ |
|------|------|
| 100% | 另行报价 |

分类
目录



返回
主目录

