


滑动可调

# 自动锁定型可调撑杆





①代号	类型	M材质	S表面处理
BSPSE	两点固定 滑动可调	SUS304	电解研磨

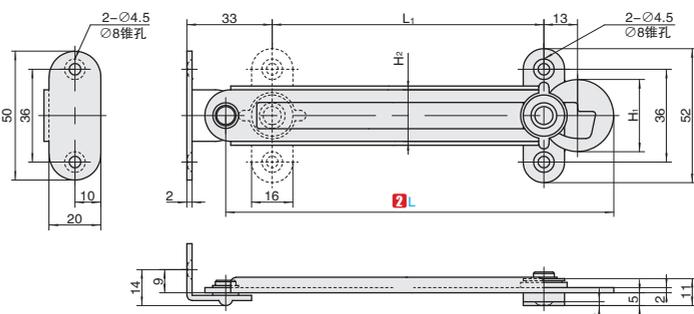

**BSPSE**


视角标准：第一视角




①代号 - ②L - ③左右  
BSPSE - L150 - L

型号		③左右	L <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	B	重量 (kg)
①代号	②L						
BSPSE	150	L(左用) R(右用)	105	28	23	1.5	0.08
	198		153	28	23	1.5	0.09
	277		231	30	24	2	0.12

G1 手柄手轮拉手  
合页门组件

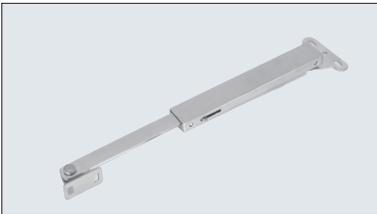

①代号	类型	M材质		S表面处理	
		主体	端盖	主体	端盖
BSPSB	两点固定 拉伸解锁	SUS304	PA	发纹处理	-

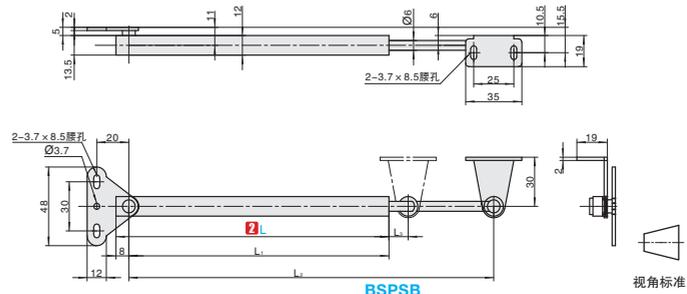

**BSPSB**

视角标准：第一视角

- ▲ 由于弹簧的作用，开闭时在规定位置自动停止，无需多余的行程及操作
- ▲ 主体和支架左右都可使用。
- ▲ 本产品请两根一起使用。



①代号 - ②L  
BSPSB - L170

型号		L <sub>1</sub> 最小距离	L <sub>2</sub> 最大距离	行程	L <sub>3</sub>	承载反力(kgf)		参考重量(Kg)
①代号	②L					L(max)	L(min)	
BSPSB	170	182	222	50	10	3.2	7.5	0.145
	238	250	335	85	20	3.8	8.5	0.185
	269	280	380	100	19	3.6		0.205



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	另行报价



百万商品齐上线，获取专属企业折扣，轻松下单



400-6699-428



www.ant-fa.com