

# 超薄型磁吸


强吸力 / 普通吸力 · 无密封

大批量  
订购  
bulk order

## 强吸力



| ①代号    | 类型  | 材质  |       | 表面处理 |     |
|--------|-----|-----|-------|------|-----|
|        |     | 外壳  | 吸附板   | 外壳   | 吸附板 |
| MABBZB | 强吸力 | 双磁芯 | ABS树脂 | -    | 镀铬  |
| MABPZB | -   | -   | SPCC  | SPCC | 镀锌  |

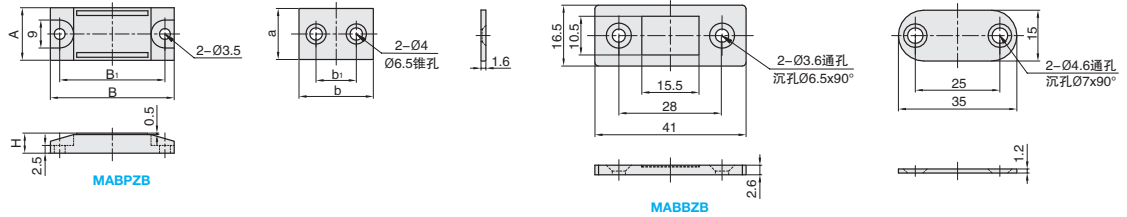

### 订购规格示例

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| ①代号    | - | ②规格 |
| MABBZB | - | 15  |



| 型号     |     | 吸引力 (kgf) | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|-----------|---------------|
| ①代号    | ②规格 |           |               |
| MABBZB | 15  | 1.5       | 0.02          |
|        | 39  | 4         |               |

| 型号     |     | A    | B  | B <sub>1</sub> | H   | a    | b  | b <sub>1</sub> | 吸引力 (kgf) | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|------|----|----------------|-----|------|----|----------------|-----------|---------------|
| ①代号    | ②规格 |      |    |                |     |      |    |                |           |               |
| MABPZB | 33  | 17   | 43 | 34             | 6.5 | 16.5 | 24 | 13             | 0.9       | 0.02          |
|        | 44  | 23.5 | 53 | 44             | 6.7 | 23   | 34 | 20             | 2         | 0.03          |
|        | 55  | 24.5 | 64 | 55             | 7.7 | 24   | 45 | 30             | 3.5       | 0.05          |



| 小单   | 中大单    | 大单   |
|------|--------|------|
| 1~50 | 51~100 | 101~ |
| 通常   | 7 工作日  | 现询   |




| 1~9  | 10~ |
|------|-----|
| 100% | 现询  |

## 普通吸力 · 无密封



| ①代号    | 类型          | 材质  |        | 颜色 |     |
|--------|-------------|-----|--------|----|-----|
|        |             | 主体  | 吸附板    | 外壳 | 吸附板 |
| MABPZA | 普通吸力<br>无密封 | 聚缩醛 | SUS430 | 白色 | 白色  |

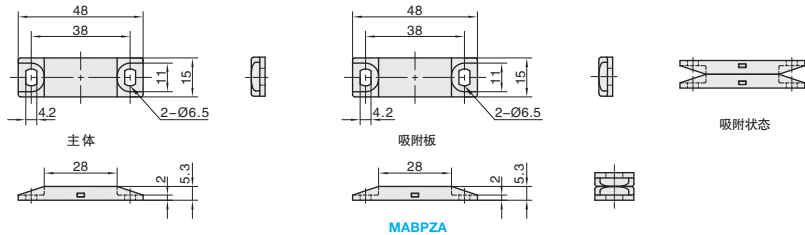

### 订购规格示例

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| ①代号    | - | ②规格 |
| MABPZA | - | 38  |



| 型号     |     | 吸引力 (kgf) | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|-----------|---------------|
| ①代号    | ②规格 |           |               |
| MABPZA | 38  | 1         | 10            |

△磁铁为密封构造，具有防锈、防尘效果；  
△吸附板也用树脂覆盖，可以进一步防止产生粉尘。



| 小单   | 中大单    | 大单   |
|------|--------|------|
| 1~50 | 51~100 | 101~ |
| 通常   | 7 工作日  | 现询   |



| 1~9  | 10~ |
|------|-----|
| 100% | 现询  |