


双面强吸力/正面普通吸力·无密封


防静电防尘型/超薄型吸力扣

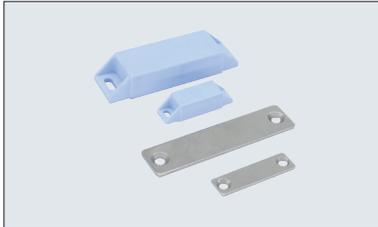

■强吸力



①代号	类型	强吸力	M材质		颜色
			外壳	吸附板	
MADPZA	防尘型		POM	SPCC	本色
MADPZB	防静电防尘型		PP	SUS430	
MADPZC			PP	SPCC	

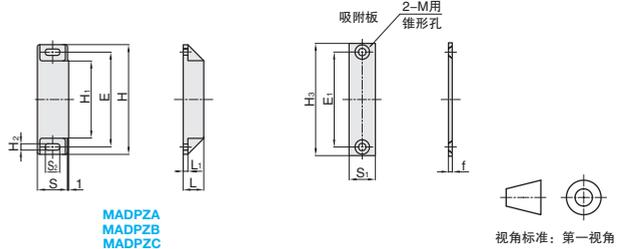

▲MADPZB: 表面电阻率: $2 \times 10^{10} \Omega/\text{sq}$, 体积电阻率: $9 \times 10^{10} \Omega\text{-cm}$
 ▲MADPZC: 表面电阻率: $3 \times 10^{10} \Omega/\text{sq}$, 体积电阻率: $8 \times 10^{10} \Omega\text{-cm}$

MADPZA
MADPZB
MADPZC

视角标准: 第一视角



①代号 - ②规格
MADPZA - 38

G1 手柄/门拉手
合页/门组件

型号	②规格	E	E ₁	S	S ₁	S ₂	L	L ₁	H	H ₁	H ₂	H ₃	M	f	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
MADPZA	31	31	32	10	17	5.6	10	2	38	24	3.2	50	M3	3.5	1.7	19
	38	38	38	20	21	10	11.3	3	48	28	4.4	56	M3	3.5	5.1	32
	64	64	64	20	24	10	14	3	74	52	4.4	85	M4	3.5	5.1	66
MADPZB	31	31	32	10	11	5.6	10	2	38	24	3.2	40	M3	1.5	1.7	19
	38	38	38	20	15	10	11.3	3	48	28	4.4	50	M3	1.5	5.1	32
	64	64	64	20	18	10	14	3	74	52	4.4	76	M4	2	5.1	66
MADPZC	31	31	32	10	17	5.6	10	2	38	24	3.2	50	M3	3.5	1.7	19
	38	38	38	20	21	10	11.3	3	48	28	4.4	56	M3	3.5	5.1	32
	64	64	64	20	24	10	14	3	74	52	4.4	85	M4	3.5	5.1	66




数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7 工作日	现询




数量	1-9	10~
价格	100%	现询

■普通吸力·无密封

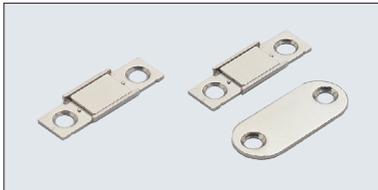

①代号	类型	M材质		S表面处理
		主体	吸附板	
MABSZA	普通吸力 无密封	SUS304	SUS430	滚磨抛光
MABBZA		SPCC	SPCC	镀镍
MABSZB		SUS430	SUS430	滚磨抛光

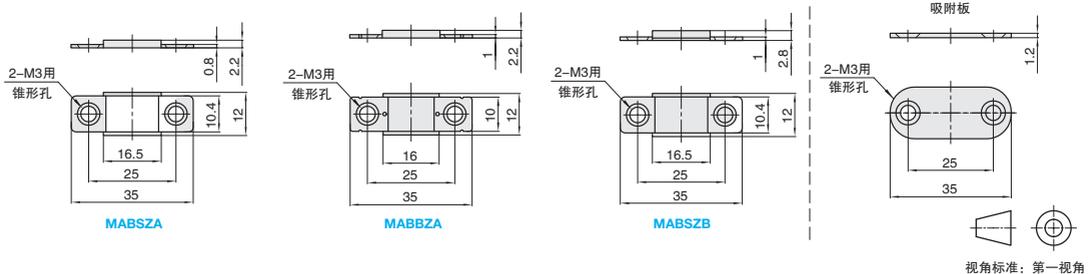

①代号 - ②规格
MABSZA - 25



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7 工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

①代号	②规格	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
MABSZA	25	2.3	0.073
MABBZA	25	2.7	0.075
MABSZB	25	1.5	0.0104
	25A	2.7	0.0114