




■防水型-双面吸附



①代号	类型		M材质	
			主体	吸附板
MADSZA	防水型	双面吸附力	SUS304	SUS430

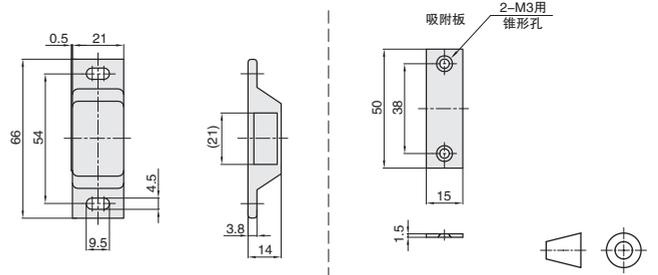

MADSZA

视角标准：第一视角



①代号 - ②规格
MADSZA - 54

型号		吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格		
MADSZA	54	1.6	0.033




数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询




数量	1-9	10~
价格	100%	现询

■防水型-双面吸附

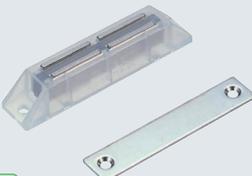

①代号	类型		M材质		S表面处理	
			主体	吸附板	主体	吸附板
MADPZD	防水型	正面吸附力	PP	SUS430	透明	磨砂加工

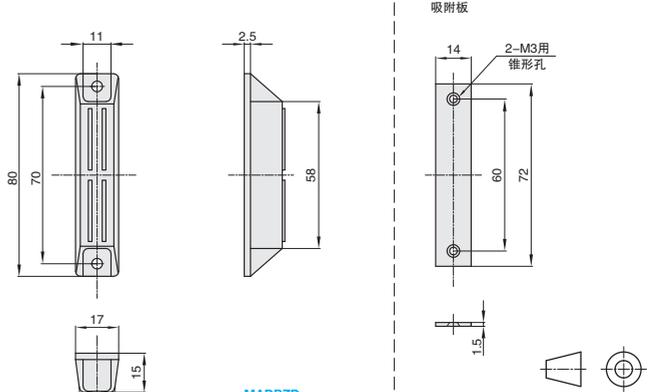

MADPZD

视角标准：第一视角



①代号 - ②规格
MADPZD - 70

型号		吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格		
MADPZD	70	5	0.04



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询