

电控型磁吸 无密封型

大批量
订购
bulk order

■强吸力·无密封



①代号	类型		材质			表面处理	
			外壳	吸附板	支撑板	吸附板	支撑板
MAEPCA	强吸力	无密封	PC (黑色)	SPCC		镀镍	


■性能

最大开闭功率	10W
最大开闭电压	100V DC
最大开闭电流	0.5A DC
最大触点接触电阻	0.15Ω ▲
使用温度范围	0~60°C
引线	UI3385 AWG#26/ 黑色
引线拉伸强度	1kgf 以上

▲内置磁簧开关。

▲使用注意


- 使用安装时，若图中标有▲的面不接触磁性体，应在▲面上安装背板（配件）或类似的磁性体。
- 由于使用了磁簧开关，应避免强烈冲击。
- 请勿在强磁场中使用或保管。
- 应防止磁性体（粉）、粘附物等附着在本产品的吸附面上。
- 使用时，应确保本体吸附面不会从吸附板露出。若从吸附板露出，可能无法正确动作。

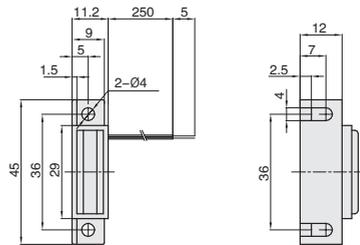

MAEPCA

吸附板

支撑板

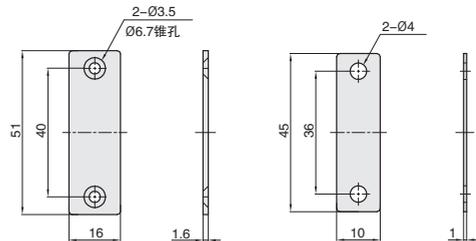

订购规格示例

①代号	-	②规格
MAEPCA	-	36

型号		动作	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格			
MAEPCA	36	吸附时开关 OFF	3	0.03
	36A	吸附开关 ON		

△不包括引线导体电阻。

视角标准：第一视角



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7工作日	现询



优惠价	1~9	10~
100%	100%	现询