

标准型搭扣




最大降幅
20%



①代号	类型		M材质	S表面处理
BKABBA	轻载型	扁嘴型	SPCC	镀铬
BKABBB			SPCC	镀镍
BKASBB			SUS304	-

G1 手柄/门拉手
合页/门组件

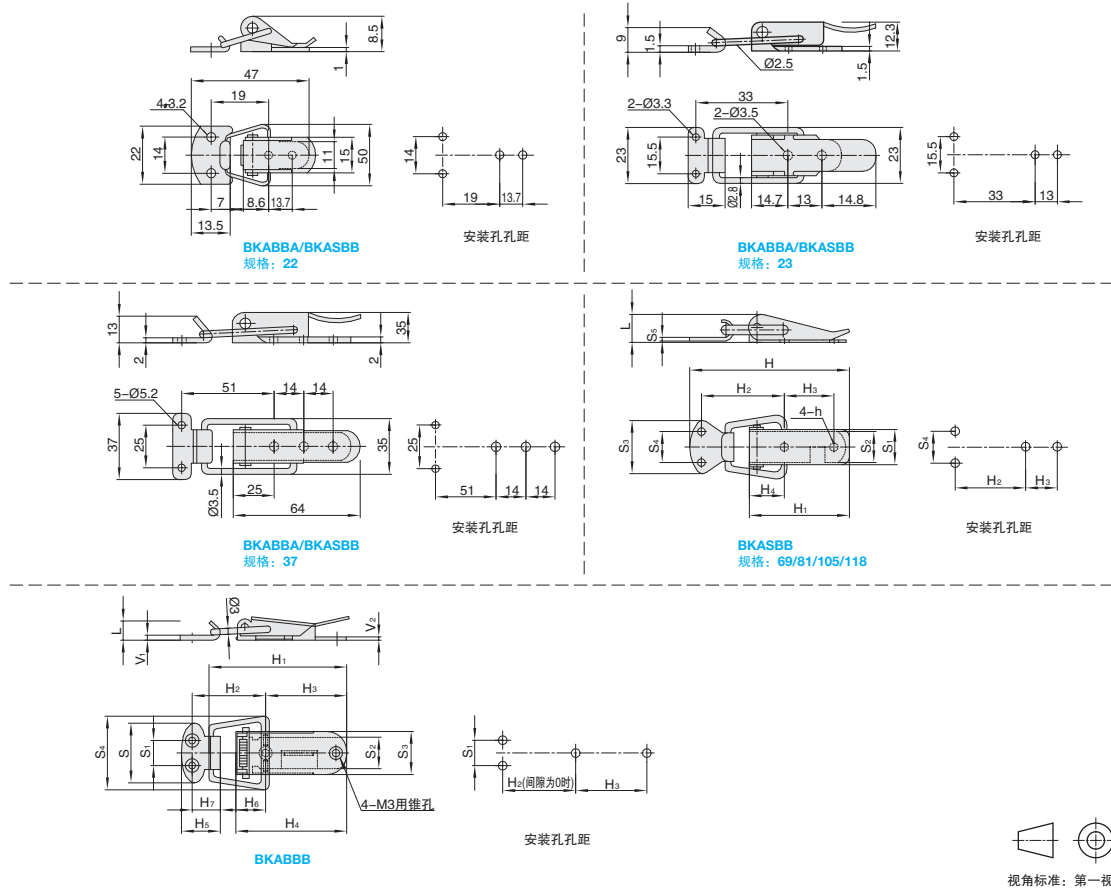

①代号 - ②规格
BKABBA - 22

型号		参考重量 (kg/pcs)	
①代号	②规格	BKABBA	BKASBB
BKABBA BKASBB	22	0.01	0.01
	23		
	37		

型号		S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	L	h	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格													
BKASBB	69	22	16	25.5	10	1.2	69	40	30	23	10.5	11.5	4	0.03
	81	31.5	21	28	12	1.5	81	53	35	34	12	12.5	4	0.04
	105	38	24	35	18	1.8	105	64	50	41	13	15	5	0.06
	118	40	26	40	21	2	118	73	53	34	16	17	5	0.07

型号		H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	H ₆	H ₇	S	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	V ₁	V ₂	L	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格																
BKABBB	24	52	30	23	39	17.5	10	11.5	24	9.5	12.5	16	26	1.2	0.8	7	0.02
	28	64	33	34	51	18.5	12	12.5	28	12	15	21	32.5	1.5	1.4	9	0.04



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询