

树脂搭扣 / 搭扣

防尘型 / 防震动型 / 薄型



大批量
订购
bulk order



■ 防尘型 / 防震动型

NEW
新产品



标准加工

① 代号	类型		④ 材质	⑤ 表面处理
BKDPIA	防尘型		PA	象牙色
BKDPIB				
BKAPEA	防震动型	快速安装型	ABS	黑色

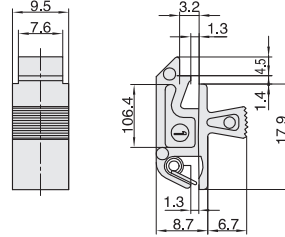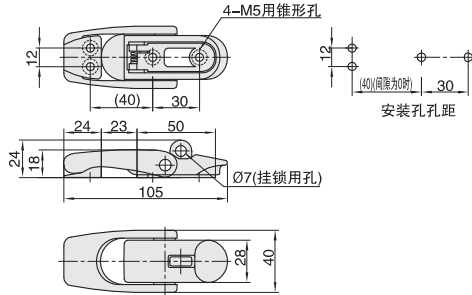


订购编号示例

① 代号	-	② 规格
BKDPIA	-	40

BKDPIA
BKDPIB
防尘型

 BKAPEA
防震动型



型号		参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② 规格	
BKDPIA	40	0.43
BKDPIB		
BKAPEA	10	0.01



小单	中大单	大单
1~50	51~100	100~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询



G1
门拉手 / 合页 / 手柄 / 手轮 / 手把 / 手钩 / 手扣

■ 薄型

NEW
新产品




① 代号	类型		④ 材质	⑤ 表面处理
BKASFA	薄型	单挂锁孔	SUS304	震动抛光

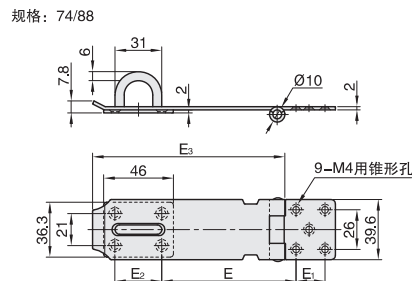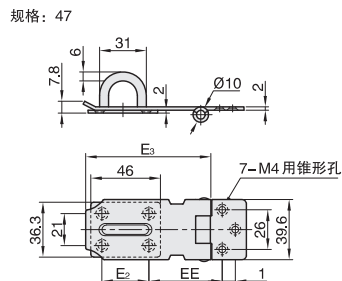

订购编号示例

① 代号	-	② 规格
BKASFA	-	47

 BKASFA



型号		L	L ₁	L ₂	L ₃	拉伸承重 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② 规格						
BKASFA	47	47	15.3	32	83	150	0.11
	74	74	21	32.5	107	180	0.135
	88	88		32	127		0.146



小单	中大单	大单
1~50	51~100	100~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

分类
目录



返回
主目录

