


中载型挂钩 / 重载型挂钩

旋转型

大批量
订购
bulk order

■中载型·旋转型

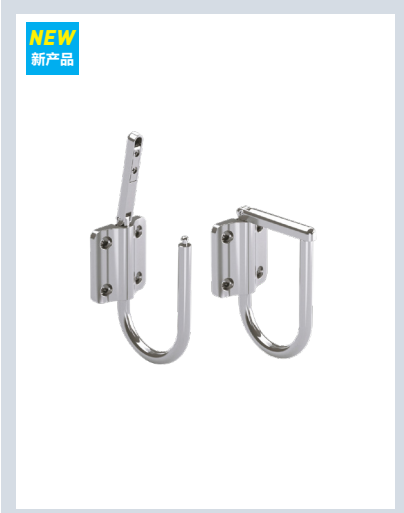

NEW
新产品

①代号	类型	材质	表面处理
HKMSXA	中载型 旋转型	SUS304	镜面抛光

可左右旋转90° (不使用时可旋转折叠, 不会造成障碍。)具有摩擦功能(摩擦阻力), 可防止左右摆动, 可在任意角度停止。

HKMSXA

订购规格示例

①代号 - ②规格
HKMSXA - 164

视角标准: 第一视角

型号		吊重 (N)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格		
HKMSXA	164	392	0.772




小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

■重载型·旋转型

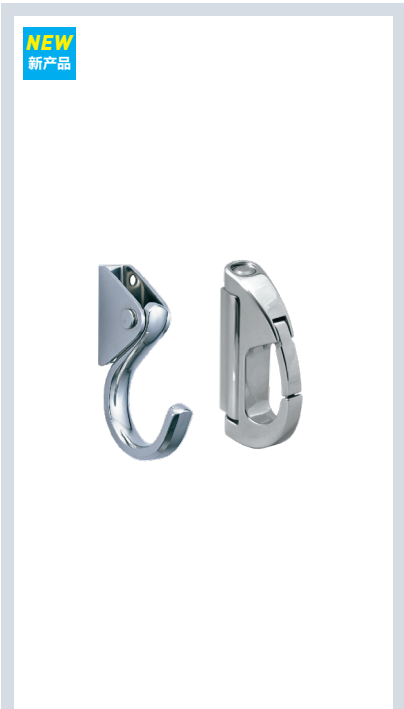

NEW
新产品

①代号	类型	锁扣	材质		表面处理
			主体	转轴	
HKHSXA	重载型 旋转型	无锁扣	SUS304	-	镜面抛光
HKHBXA		带锁扣	SC314	SUS316	

可左右旋转90° (不使用时可旋转折叠, 不会造成障碍。)具有摩擦功能(摩擦阻力), 可防止左右摆动, 可在任意角度停止。

HKHSXA

HKHBXA

订购规格示例

①代号
HKHSXA

视角标准: 第一视角

型号		吊重 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	适合绳索直径		
HKHSXA	-	490	0.07
HKHBXA	Φ16 以下	588	0.35



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询