

可拆卸合页

阻尼拔插型 / 拔插型 · 圆孔型

■ 阻尼拔插型 / 拔插型 · 圆孔型




① 代号	拔插方向	材质	表面处理	适用内 / 外装门	类型	
HGCSVA	左侧	SUS304	滚筒抛光	内 / 外装门	阻尼拔插型	圆孔型
HGCSVB	右侧					

订购编号示例

① 代号 - ② 规格
HGCSVB - 3

型号		扭矩 (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② 规格		
HGCSVA HGCSVB	3	0.3±0.2	0.04
	7	0.7±0.25	0.08
	16	1.6±0.3	0.1

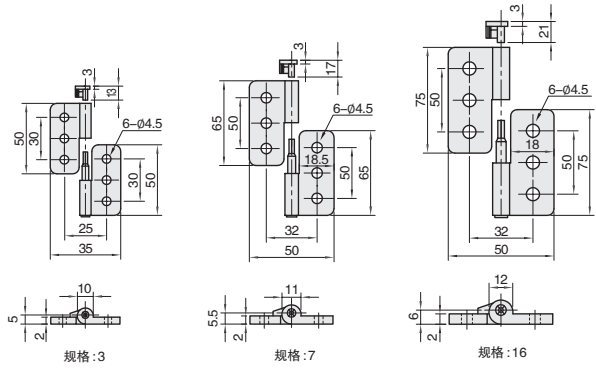

△图为左侧插拔型。

HGCSVA
HGCSVB

视图标准：第一视角



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询