



■平型·锥孔型

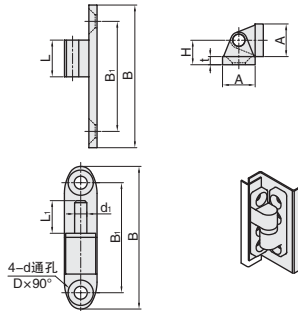

①代号	类型		材质	表面处理
HGCSVK	通用侧拔插型	锥孔型	SUS304	滚磨抛光
HGCZY0			ZDC	镀铬



 HGCSVK
HGCZY0



订购编号示例

①代号	-	②规格
HGCSVK	-	60

型号		A	B	B ₁	H	t	L	L ₁	d	D	d ₁	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格												
	35	8	35	27	6	2	9	8	3.2	6.2	3	2	0.01
	51	11	51	40	8	2.5	15	14.4			4	4	0.03
	HGCSVK	60	13	60	48	9.5	3	18	18	4.2	8.2	5	6
	80	14.5	80	68	11.5	4.5	27	27			6	10	0.1
HGCZY0	60	13	60	48	9.5	3	18	18	4.2	8	5	12	0.035
	80	14.5	80	68	11.5	4	27	20	4.5	9.4	6	19	0.073