




■平型·拔插型



①代号	类型		拔插方向	④材质	⑤表面处理
HGCSVG	拔插型	锥孔型	左侧	SUS316	镜面抛光
HGCSVH					拉丝
HGCSVI			右侧		镜面抛光
HGCSVJ					拉丝


图为左侧拔插型

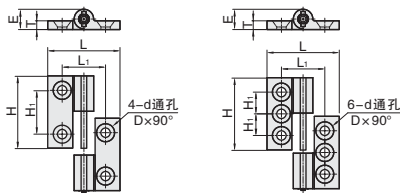

规格: 50/50A/65/75

规格: 100

 HGCSVG
HGCSVH
HGCSVI
HGCSVJ



视角标准: 第一视角




①代号 - ②规格
HGCSVG - 50

①代号	型号	②规格	L	H	L ₁	H ₁	E	T	D	d	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HGCSVG HGCSVH HGCSVI HGCSVJ		50	50	50	30	30	14	6	12.5	6.5	35	0.14
		50A			35	35					45	0.23
		65	65	65	40	40	15				65	0.27
		75	75	75	50	40	16				65	0.45


■平型·通用侧拔插型



①代号	类型		④材质	⑤表面处理
HGCSVK	通用侧拔插型	锥孔型	SUS304	滚磨抛光
HGCZY0			ZDC	镀铬

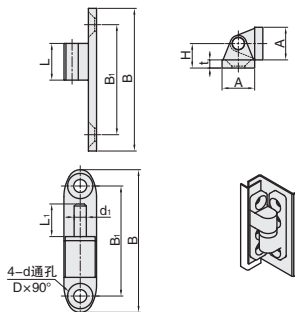

HGCSVK
HGCZY0

 

视角标准: 第一视角



①代号 - ②规格
HGCSVK - 60

①代号	型号	②规格	A	B	B ₁	H	t	L	L ₁	d	D	d ₁	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HGCSVK		35	8	35	27	6	2	9	8	3.2	6.2	3	2	0.01
		51	11	51	40	8	2.5	15	14.4			4	4	0.03
		60	13	60	48	9.5	3	18	18	4.2		5	6	0.05
		80	14.5	80	68	11.5	4.5	27	27			6	10	0.1
HGCZY0		60	13	60	48	9.5	3	18	18	4.2	8	5	12	0.035
		80	14.5	80	68	11.5	4	27	27	4.5	9.4	6	19	0.073



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询

G1 手柄
合页门组件
手柄
手轮
拉手