

 
# 可拆卸合页

## 拔插型·螺孔型


■ 拔插型·螺孔型




①代号	材质	表面处理	适用内/外装门	类型	
HGCZYS	ZDC	镀铬	内/外装门	通用侧拔插	落差型
HGCZRA		喷塑(亚光黑)			一字型
HGCZRB		拉丝			
HGCSVZ	SUS16			左侧拔插	对称型
HGCZDA	ZDC	喷塑(亚光黑)		右侧拔插	
HGCZDB					




**HGCZYS**  
落差型  
规格:50

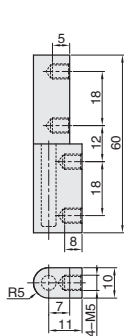


**HGCZYS**  
落差型  
规格:60

 


**HGCZRA**  
一字型  
规格:65

 


 
**HGCZRA**  
**HGCZRB**  
一字型  
规格:50/64/80/89/89A/89B



**HGCSVZ**  
一字型

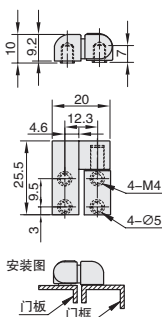


**HGCZDA**  
**HGCZDB**  
对称型  
规格:25.5

  

**HGCZDA**  
**HGCZDB**  
对称型  
规格:25.5A

### 订购编号示例

 ①代号	-	②规格
HGCSVZ	-	76.5



型号		负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格		
HGCZYS	50	15	0.05
	60		
HGCSVZ	76.5	20	0.15
HGCZDA	25.5	10	0.03
	25.5A		
HGCZDB	25.5A	35	0.18

型号		A	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	T	T <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	M	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格												
HGCZRA	65	10	65	14	27	14	-	-	12	7	M5	15	0.04
	50	12	50	13	12	13	16	-	16	-	M6	10	0.05
HGCZRA HGCZRB	64	15	64	19	13	19	17.5	10	17.5	10	M5	18	0.07
	80	12	80	29	11	29	16	-	16	-	M6	22	0.07
	89	-	-	-	-	-	21.5	15	17.5	11	-	25	0.14
	89A	14	89	25	19.5	25	17	10	17	10	M8	23	0.07
	89B	-	-	-	-	-	21	14	21	14		25	0.15



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询