


焊接合页

平型·偏心旋转型 / 带助力轴承型 / 平型·长条型


■平型·偏心旋转型 / 带助力轴承型



①代号	类型	载荷	材质	表面处理
HGHBFB	偏心旋转型	中载荷	SPCC	镀锌
HGHSFH	带助力轴承型	重载荷	SUS304	拉丝

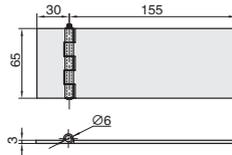

HGHBFB

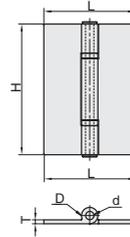

HGHSFH



订购编号示例

①代号	-	②规格
HGHBFB	-	65

型号		负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格		
HGHBFB	65	28	0.3

型号		L	H	T	D	d	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格							
HGHSFH	250	200	250	8	34.5	18	600	4.9
	300	240	300	10	41	20	1000	8.3
	400	280	400	12	50	25	1600	16.3