

# 拆卸式合页




## ■平型·内装门·单页弹簧型·圆孔型




①代号	类型		拔插方向	M材质	S表面处理	适用内/外装门
HGCBWC	单页弹簧型	圆孔型	左侧	SPCC	镀锌	内装门
HGCSVP				SUS304	-	
HGCBWD			右侧	SPCC	镀锌	
HGCSVQ				SUS304	-	

图示为左开型

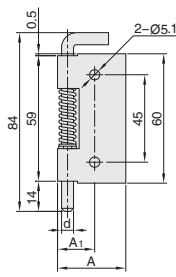


规格：17

HGCBWC  
HGCBWD  
HGCSVP  
HGCSVQ

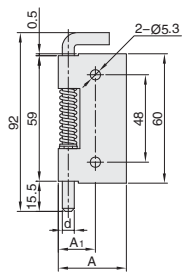

规格：20

 

视角标准：第一视角




①代号 - ②规格  
HGCBWC - 17

①代号	型号	②规格	A	A <sub>1</sub>	d	参考重量 (kg/pcs)
HGCBWC	HGCBWD	17	17.6	13	5	0.10
HGCSVP						
HGCSVQ	HGCBWD	20	24	18	6	
HGCSVP						

## ■平型·内装门·单页弹簧型·焊接型



①代号	类型		拔插方向	M材质	S表面处理	适用内/外装门
HGHBUD	单页弹簧型	焊接型	左侧	SPCC	镀锌	内装门
HGHBUE			右侧			


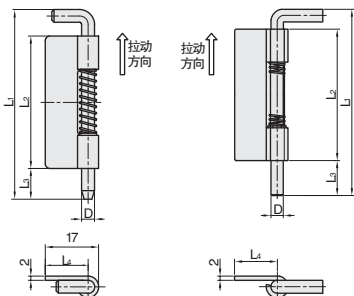


规格：56

规格：91/94

HGHBUD  
HGHBUE

 HGHBUD-56  
使用案例

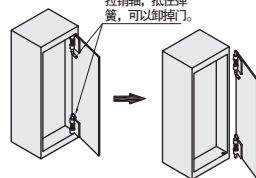

视角标准：第一视角



①代号 - ②规格  
HGHBUD - 56

①代号	型号	②规格	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	D	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HGHBUD	HGHBUE	56	56	32	10	13.5	4	13	0.01
HGHBUE									
HGHBUD	HGHBUE	91	90	63	16	22.5	12	0.04	
HGHBUE									
HGHBUE	HGHBUE	94	94	62	16.5	20	6	0.05	
HGHBUE									



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

G1 手柄手轮拉手  
合页门组件