

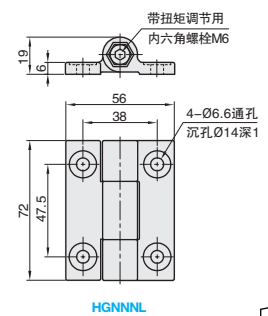


 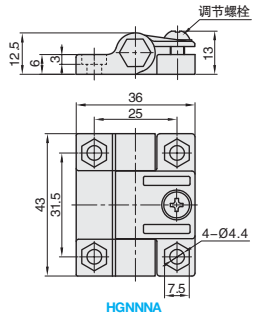


①代号	类型	调整角度	材质	表面处理 / 颜色
HGNAXA	可调阻尼型	任意角度定位型	A6063	本色喷砂阳极氧化
HGNAXB				黑色喷砂阳极氧化
HGNNA			乙缩醛	黑色纹面
HGNNL				

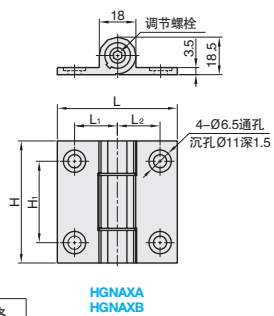

订购编号示例

①代号	-	②规格
HGNAXA	-	60



型号		L	H	L ₁	L ₂	H ₁	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)	型号		负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)	型号		负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格								①代号	②规格			①代号	②规格		
HGNAXA HGNAXB	60	59	60	16	16	40	10	0.05	HGNNA	43	9	0.012	HGNNNL	72	12	0.05
	60A			21												
	60B			21												