


内镶型扭矩蝶形合页



★用途：各种箱体的上盖、上罩等。


⚠️-扭矩范围为1扇门时使用2个铰链时的值。
-请在门的开关位置(旋转角度0°~115°以内)设置撑杆等制动器，以确保旋转时不会超出规定的旋转范围。
-使用多个铰链时，安装时要确保各铰链的轴心之间无偏差。

①代号	类型	调整角度	M材质	S表面处理
HGNNNO	阻尼型	关闭型	PBT	皮纹处理
HGNNNP		开启型		

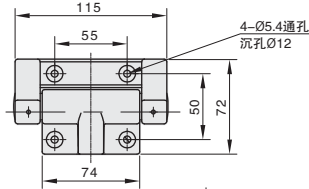


HGNNNO


实例：阻尼关闭方向

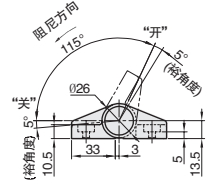

HGNNNO
关闭型

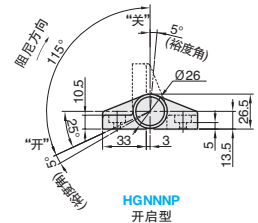

HGNNNP
开启型

 

①代号 - ②规格
HGNNNO - 50

型号		扭矩 (N·m)	背面的标记	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格			
HGNNNO	50	6~10	白色	0.04
	70	10~14	-	
HGNNNP	50	6~10	白色、红色	
	70	10~14	红色	



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

G1 手柄
合页门组件
合页门拉手

