


扭矩合页

阻尼型·圆孔型

■阻尼型·圆孔型



①代号	类型		调整角度	材质	表面处理
HGNSVE	阻尼型	圆孔型	任意角度定位型	SUS304	滚磨抛光

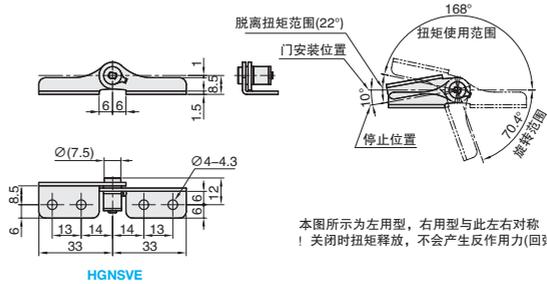

型号	①代号	②规格	③安装方向	扭矩 N·m	脱开扭矩 N·m	参考重量 (kg/pcs)
HGNSVE	HGNSVE	04	L(左用)	0.4±20%	0.7±20%	0.03
		08	R(右用)	0.8±20%	1.5±20%	




小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询




1-9	10~
100%	现询

■阻尼型·圆孔型

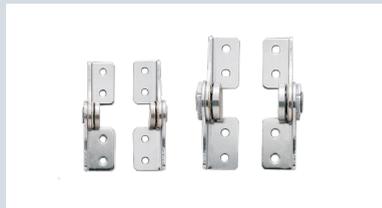

①代号	类型		调整角度	材质	表面处理
HGNSVF	阻尼型	圆孔型	任意角度定位型	SUS430	滚磨抛光

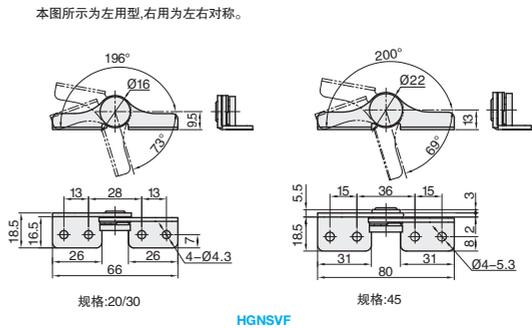

●用途:
液晶显示器及监视用摄像机等。

- △注意:
- 初始扭矩与额定扭矩的偏差为±20%。
 - 请将扭矩值相同的两个软链左右配套使用。
 - 使用多个软链值, 安装时要确保各软链的轴心之间无偏差。
 - 连续使用可能会达不到规定的扭矩值。并非耐久性试验后的扭矩值。请勿在室外或粉尘飞扬的场所使用, 否则可能会明显降低性能。
 - 非全不锈钢制, 不可用于溅水环境。

订购编号示例

①代号 - ②规格 - ③安装方向
HGNSVF - 20 - L

型号	①代号	②规格	③安装方向	扭矩 N·m	参考重量 (kg/pcs)
HGNSVF	HGNSVF	20	L(左用)	2	0.03
		30	R(右用)	3	
		45		4.5	0.06



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询