


工字型扭矩蝶形合页

■任意角度定位型·内装制动型



| ①代号 | 类型 | | 调整角度 | 材质 | 表面处理 |
|--------|-------|-----|---------|--------|------|
| HGNSVD | 内装制动型 | 圆孔型 | 任意角度定位型 | SUS304 | 滚磨抛光 |

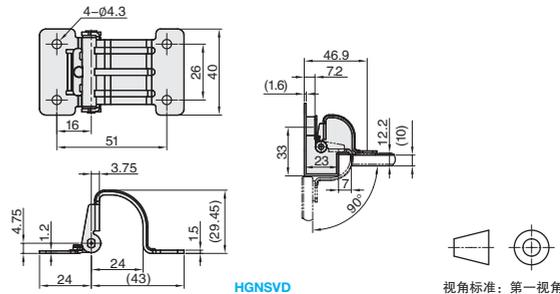

视角标准：第一视角

①代号 - ②规格

HGNSVD - 03

订购编号示例

| ①代号 | 型号 | ②规格 | 扭矩 N·m | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|----|-----|-----------|------------------|
| HGNSVD | | 03 | 0.35 | 0.05 |
| | | 07 | 0.7 | |


| 数量分类 | 小单 | 中大单 | 大单 |
|------|----|------|--------|
| | 数量 | 1~50 | 51~100 |
| 交货期 | 通常 | 7工作日 | 现询 |

| 数量 | 1~9 | 10~ |
|----|-----|------|
| | 价格 | 100% |

■任意角度定位型·双轴制动型·圆孔型



| ①代号 | 类型 | | 调整角度 | 材质 | 表面处理 | 使用温度 |
|--------|-------|-----|---------|--------|------|--------|
| HGNSVI | 双轴制动型 | 圆孔型 | 任意角度定位型 | SUS430 | 滚磨抛光 | 0~40°C |

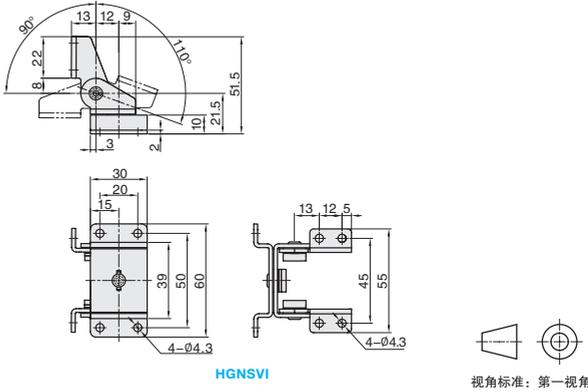

视角标准：第一视角

用途：
自动结账机及小型显示器等

注意：
初始扭矩与额定扭矩的偏差为±20%。
连续使用可能会达不到规定的扭矩。
不可在本产品上涂敷润滑剂。
初始扭矩与额定扭矩的偏差为±20%。
连续使用可能会达不到规定的扭矩。
不可在本产品上涂敷润滑剂。
根据所用显示器的大小、形状及安装方法的不同，倾角及转角可能会减小。
非全不锈钢制，不可用于溅水环境。

①代号 - ②规格

HGNSVI - 30

订购编号示例

| ①代号 | 型号 | ②规格 | 扭矩(倾斜方向) (N·m) | 扭矩(旋转方向) (N·m) | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|----|-----|-------------------|-------------------|------------------|
| HGNSVI | | 30 | 3 | 1.5 | 0.06 |

| 数量分类 | 小单 | 中大单 | 大单 |
|------|----|------|--------|
| | 数量 | 1~50 | 51~100 |
| 交货期 | 通常 | 7工作日 | 现询 |

| 数量 | 1~9 | 10~ |
|----|-----|------|
| | 价格 | 100% |