

 

库存

①代号	类型	性价比	材质	表面处理
HGPBFI	圆孔型	经济型	SPCC	镀锌

订购编号示例

①代号 - ②规格
HGPBFI - 150

型号		L	H	L ₁	H ₁	T	E	d ₁	d	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格										
HGPBFI	150	32	150	21	60	1.5	7	3.5	6	40	0.08

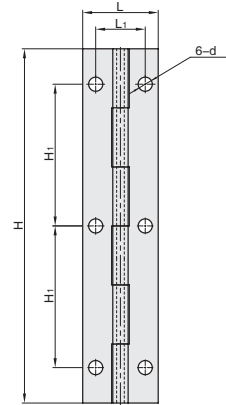

HGPBFI

视角标准：第一视角