


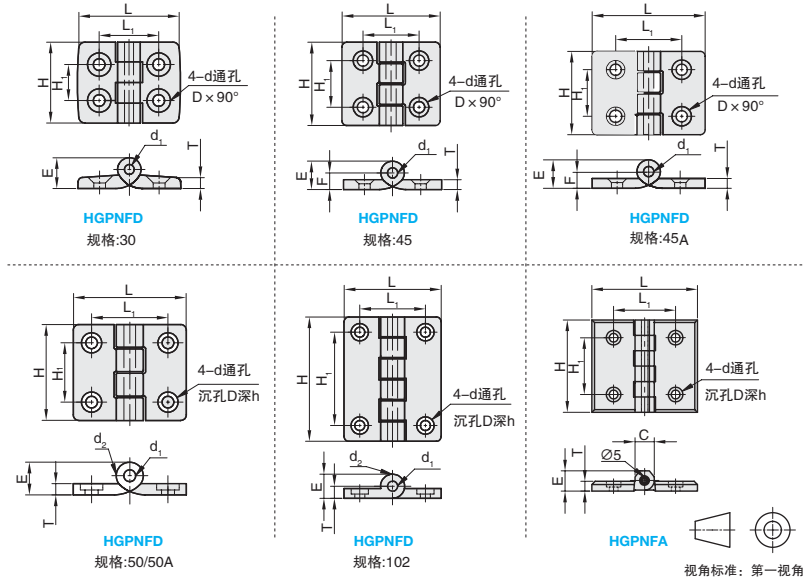

①代号	类型		主体		转轴	
			■材质	颜色	■材质	■表面处理
HGPNFD	经济型	锥孔型/沉孔型	PA6	黑色	SPCC	镀锌
HGPNFA	普通型	沉型孔				



G1 手柄车轮拉手
合页门组件



①代号 - ②规格
HGPNFD - 30

型号		L	H	L ₁	H ₁	T	d	D	h	E	F	d ₁	d ₂	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HGPNFD	②规格 30	39	30	20	14	5	4.2	8		9.5	-	3		7	0.01
	45	52.5		30										10	0.03
	45A	60	45	35	24	8	6.5	13	-	16	9			12	
	50	60		40								6		12	0.04
	50A	70	50	46	30	10	8.3	12.5		18				12	
	102	80	102	49.5	72.5	11.5	9.4	14	6	20	-		18	13	0.05
										19.5				16	0.08



①代号 - ②规格 - ③颜色
HGPNFA - 59 - E

型号		③颜色	L	H	L ₁	H ₁	T	d	D	E	C	h	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HGPNFA	②规格 48	E(黑色) W(白色)	47	48	32	30	6	5.5	9.5	12.5	12.6	3.8	10	0.02
	59		62	59	42	37							15	0.04
	70		80	70	47	43	7.5	6.6	11	15.5	14.5	4.4		0.04



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询