




库存

| | | | | | |
|--------|-------|-----|-----|--------|------|
| ① 代号 | 类型 | | | 材质 | 表面处理 |
| HGSPCA | 上下偏置型 | 圆孔型 | 经济型 | SUS304 | 镜面抛光 |

订购编号示例

| | | |
|--------|---|------|
| ① 代号 | - | ② 规格 |
| HGSPCA | - | 40 |

| 型号 | | L | H | L ₁ | H ₁ | H ₂ | T | E | d | d ₁ | 负载 (kg) | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|------|----|----|----------------|----------------|----------------|-----|---|-----|----------------|---------|---------------|
| ① 代号 | ② 规格 | | | | | | | | | | | |
| HGSPCA | 40 | 35 | 40 | 23 | 20 | 5 | 1.5 | 6 | 4.2 | 3 | 6 | 0.02 |
| | 50 | | 26 | | 5.5 | 8 | | | | | 0.03 | |
| | 75 | 50 | 75 | 30 | 40 | 23 | 2 | 9 | 5 | 4.5 | 15 | 0.07 |

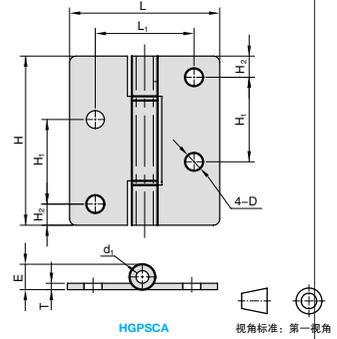

HGSPCA

视角标准：第一视角