


# 不锈钢蝶形合页

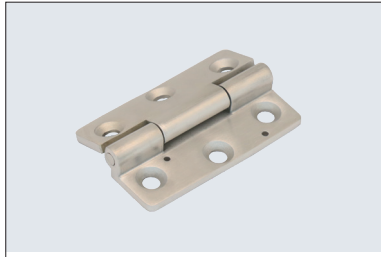

## ■ 平型·台阶型



①代号	类型		④材质	⑤表面处理
HGPSCF	台阶型	锥形孔	SUS304	拉丝


①代号 - ②规格  
HGPSCF - 62

型号		负载(kg)	参考重量(kg/pcs)
①代号	②规格		
HGPSCF	62	25	0.07




数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询

## ■ 平型·框架专用

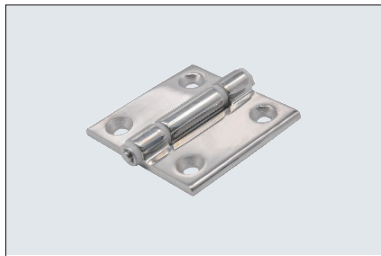

①代号	类型		④材质	⑤表面处理
HGPSDA	铝框架专用	左右偏置型 锥形孔	SCS13	镜面抛光


①代号 - ②规格  
HGPSDA - 60

型号		L	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	D	D <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	T	E	H	H <sub>1</sub>	负载(kg)	参考重量(kg/pcs)
①代号	②规格														
HGPSDA	60		18		11	11	8.5	5.5	4.5						0.13
	60A	25	25	16	16	-	-	-	-	4	11.5	60	40	30	0.15
	60B					11	11	5.5	5.5						0.18
	60C	32	32	21	21	-	-	-	-						0.2



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询

G1  
手柄/门组件  
手柄/门拉手