


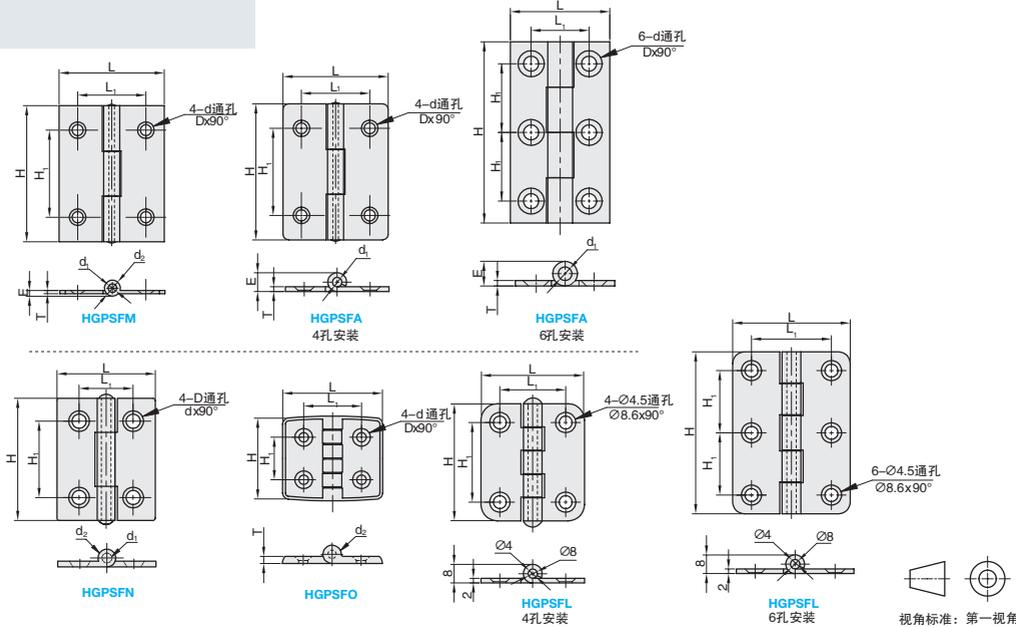

| ①代号 | 类型 | 性价比 | ④材质 | ⑤表面处理 |
|--------|-----|-----|--------|-------|
| HGPSFM | 锥孔型 | 经济型 | SUS201 | 拉丝 |
| HGPSFA | | | | - |
| HGPSFN | | | SUS304 | 电抛抛光 |
| HGPSFO | | | | 拉丝 |
| HGPSFL | | | | 研磨抛光 |



G1 手柄手轮拉手
合页门组件



①代号 - ②规格
HGPSFA - 66

| 型号 | | 安装孔数 | L | H | L ₁ | H ₁ | T | E | D | d | d ₁ | d ₂ | 负载 (kg) | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|------|------|-----|----------------|----------------|------|------|------|-----|----------------|----------------|---------|---------------|
| ①代号 | ②规格 | | | | | | | | | | | | | |
| HGPSFM | 50 | 4孔安装 | 38.5 | 50 | 25 | 32 | 1.2 | 2.1 | 6.1 | 4.1 | 3.2 | 5.9 | 4 | 0.03 |
| | 41 | 4孔安装 | 36 | 41 | 21 | 25 | 2 | 9.2 | 8.6 | 5.5 | 5 | - | 9 | 0.03 |
| 48 | 48 | | 48 | 32 | 30 | 3 | 12.2 | 10.6 | 6.5 | 6 | - | 12 | 0.05 | |
| 59 | 62 | | 59 | 42 | 37 | 2 | 9.2 | 8.6 | 5.5 | 5 | - | 25 | 0.11 | |
| 70 | 80 | | 70 | 47 | 43 | 3 | 12.2 | 10.6 | 6.5 | 6 | - | 30 | 0.16 | |
| HGPSFA | 66 | 4孔安装 | 36 | 66 | 21 | 25 | 2 | 9.2 | 8.6 | 5.5 | 5 | - | 11 | 0.06 |
| | 78 | | 48 | 78 | 32 | 30 | 2 | 9.2 | 8.6 | 5.5 | 5 | - | 15 | 0.08 |
| | 96 | 6孔安装 | 62 | 96 | 42 | 37 | 3 | 12.2 | 10.6 | 6.5 | 6 | - | 38 | 0.19 |
| | 113 | | 80 | 113 | 47 | 43 | 3 | 12.2 | 10.6 | 6.5 | 6 | - | 40 | 0.27 |

| 型号 | | L | H | L ₁ | H ₁ | 板材厚度T | 段数 | d ₁ | d ₂ | d | D | 负载 (kg) | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|----|----|----------------|----------------|-------|----|----------------|----------------|-----|------|---------|---------------|
| ①代号 | ②规格 | | | | | | | | | | | | |
| HGPSFN | 25 | 20 | 25 | 11 | 15.6 | 0.7 | - | - | 3.6 | 3.4 | 4.2 | 2.4 | 0.01 |
| | 32 | 22 | 32 | 13.8 | 21.5 | 0.8 | 3 | 2 | 3.8 | 3.4 | 4.4 | 3 | |
| | 38 | 26 | 38 | 15.7 | 27 | 0.9 | - | - | 4 | 3.5 | 4.7 | 4.5 | |
| HGPSFO | 51 | 51 | 40 | 32.5 | 20 | 4.3 | 6 | - | 10 | 5.5 | 10.5 | 20 | 0.06 |
| | 71 | 71 | 60 | 41 | 30 | 5 | | | 13 | 6.5 | 12.5 | 30 | |

| 型号 | | 安装孔数 | L | H | L ₁ | H ₁ | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|------|----|----|----------------|----------------|---------------|
| ①代号 | ②规格 | | | | | | |
| HGPSFL | 36 | 4孔安装 | 48 | 36 | 36 | 20 | 0.03 |
| | 50 | | 44 | 50 | 28 | 34 | 0.04 |
| | 75 | 6孔安装 | 50 | 75 | 34 | 29.5 | 0.08 |

| 交货期 | 数量分类 | | |
|-----|------|------|--------|
| | 小单 | 中大单 | 大单 |
| | 数量 | 1-50 | 51-100 |
| 交货期 | 通常 | 7工作日 | 现询 |

| 优惠价 | 数量 | |
|-----|------|-----|
| | 1-9 | 10~ |
| 价格 | 100% | 现询 |