


# 无尘合页

## 推力轴承型 / 径向轴承型

### ■推力轴承型 / 径向轴承型



| ①代号    | 类型    |     | 材质     | 表面处理 |
|--------|-------|-----|--------|------|
| HGSSVD | 推力轴承型 | 锥孔型 | SUS316 | 镜面抛光 |

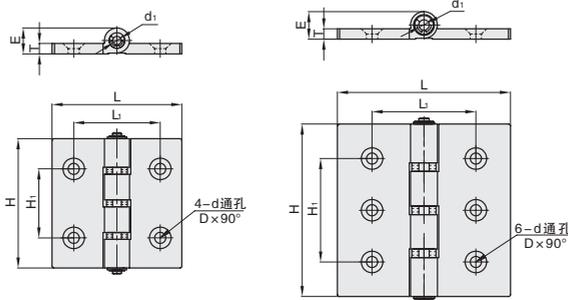

#### 订购编号示例

①代号 - ②规格  
HGSSVD - 50

HGSSVD  
4孔安装

HGSSVD  
6孔安装



视角标准：第一视角

| 型号     |     | 安装孔数 | L   | H   | L <sub>1</sub> | H <sub>1</sub> | T | d   | D    | E  | d <sub>1</sub> | 负载 (kg) | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|------|-----|-----|----------------|----------------|---|-----|------|----|----------------|---------|---------------|
| ①代号    | ②规格 |      |     |     |                |                |   |     |      |    |                |         |               |
| HGSSVD | 50  | 4孔安装 | 50  | 50  | 30             | 30             | 6 | 6.5 | 12.6 | 12 | 4              | 51      | 0.12          |
|        | 65  |      | 65  | 65  | 40             | 35             |   |     |      | 14 |                | 52      | 0.21          |
|        | 75  |      | 75  | 75  | 50             | 40             |   |     |      | 15 |                | 75      | 0.29          |
|        | 100 | 6孔安装 | 100 | 100 | 60             | 60             |   |     |      | 16 | 6              | 135     | 0.52          |



| 小单   | 中大单    | 大单   |
|------|--------|------|
| 1-50 | 51-100 | 100~ |
| 通常   | 7工作日   | 现询   |




| ¥ 优惠价 | 1-9  | 10~ |
|-------|------|-----|
|       | 100% | 现询  |

### ■推力轴承型 / 径向轴承型



| ①代号    | 类型    | 材质     | 表面处理 |
|--------|-------|--------|------|
| HGSSVE | 径向轴承型 | SUS316 | 镜面抛光 |

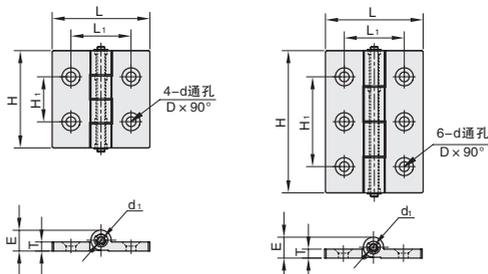

#### 订购编号示例

①代号 - ②规格  
HGSSVE - 50

HGSSVE



视角标准：第一视角

| 型号     |     | 安装孔数 | L   | H   | L <sub>1</sub> | H <sub>1</sub> | T | d   | D    | E  | d <sub>1</sub> | 负载 (kg) | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|------|-----|-----|----------------|----------------|---|-----|------|----|----------------|---------|---------------|
| ①代号    | ②规格 |      |     |     |                |                |   |     |      |    |                |         |               |
| HGSSVE | 50  | 4孔安装 | 50  | 50  | 30             | 30             | 6 | 6.5 | 12.6 | 12 | 6              | 7       | 0.12          |
|        | 65  |      | 65  | 65  | 40             | 35             |   |     |      | 14 |                | 10      | 0.21          |
|        | 75  |      | 75  | 75  | 50             | 40             |   |     |      | 15 |                | 17      | 0.29          |
|        | 100 | 6孔安装 | 100 | 100 | 60             | 60             |   |     |      | 16 | 8              | 21      | 0.52          |



| 小单   | 中大单    | 大单   |
|------|--------|------|
| 1-50 | 51-100 | 100~ |
| 通常   | 7工作日   | 现询   |



| ¥ 优惠价 | 1-9  | 10~ |
|-------|------|-----|
|       | 100% | 现询  |