


玻璃夹合页

锥孔型


■普通型·螺钉型




①代号	类型		材质	表面处理
HGSSVO	玻璃夹合页	锥孔型	SUS304	镜面抛光

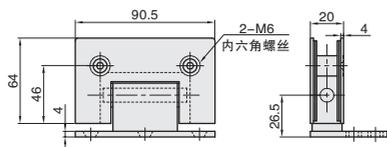

开孔尺寸

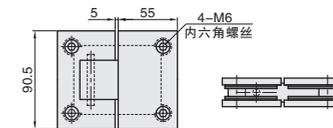


开孔尺寸

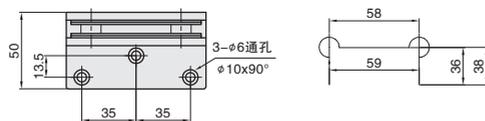


规格: 201A

规格: 203A

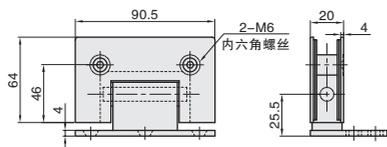

开孔尺寸

 

规格: 302A

HGSSVO

订购编号示例

①代号 - ②规格
HGSSVO - 201A



视角标准: 第一视角

①代号	型号	②规格	负载 (kg/对)	参考重量 (kg/pcs)	适用门宽 (mm)	适用门厚 (mm)	备注
HGSSVO		201A	45	0.55	800-1000	8-12	门关至 25 时, 门会自动关闭
		203A	40	0.81			
		302A	40	0.48			



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询



优惠价	1-9	10~
	100%	现询