


# 弹簧蝶形合页




## ■长型·锥孔型



①代号	类型		④材质	⑤表面处理
HGTBWB	长型	锥孔型	SPCC	镀锌

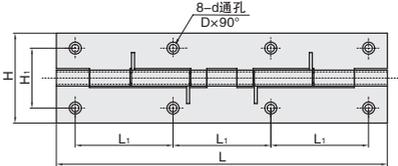

HGTBWB

 

视角标准：第一视角



①代号 - ②规格  
HGTBWB - 220

型号		H	H <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	T	D	E	d	d <sub>1</sub>	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格										
HGTBWB	220	60	40	220	65	2	8	10.7	5	6.7	0.28



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询




数量	1-9	10~
价格	100%	现询

G1 手柄手轮拉手  
合页/门组件


## ■工字型·圆孔+椭圆孔型



①代号	类型		④材质	⑤表面处理
HGTSWA	工字型	圆孔+椭圆孔型	SUS304	-

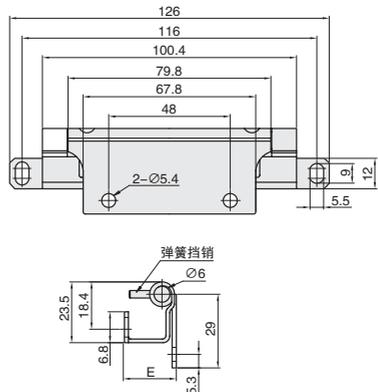

HGTSWA

 

视角标准：第一视角



①代号 - ②规格  
HGTSWA - 17.5

型号		E	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格			
HGTSWA	17.5	17.5	28	0.1
	20.5	20.5		
	23.4	23.4		



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询