



# 限位合页

多角度可限型 · 金属型 · 锥孔型 / 圆孔型

■ 多角度可限型 · 金属型 · 锥孔型 / 圆孔型



① 代号	类型		调整角度	材质	表面处理
HGXZYB	金属型	锥孔型	多角度可限型	ZDC	电泳 (黑色)

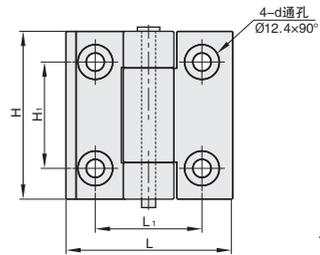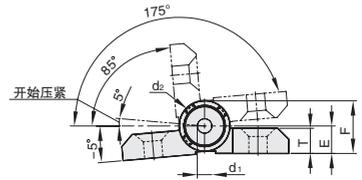

### 订购编号示例

① 代号	-	② 规格
HGXZYB	-	60

型号		L	H	L <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	T	d	E	F	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② 规格	60	60	38	38	9	6.5	9.8	18.8	5	18	25	0.18
HGXZYB	60	60	60	38	38	9	6.5	9.8	18.8	5	18	25	0.18

视角标准：第一视角