


扭矩合页

方型 · 阻尼型 · 可调阻尼型


■方型 · 阻尼型 / 可调阻尼型




①代号	类型		调整角度	材质	表面处理 / 颜色
HGXYZC	阻尼型	沉孔型	限位角度定位型	ZDC	镀砂铬
HGNNNQ			不对称定位型	PA6	黑色

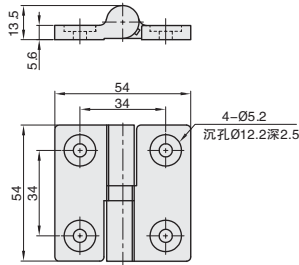

HGXYZC
限位角度定位型

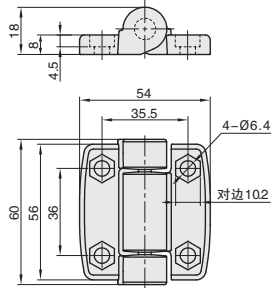

HGNNNQ
不对称定位型

 

订购编号示例

①代号 - ②规格
HGXYZC - 54

型号		负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格		
HGXYZC	54	10	0.11

型号		扭矩 (N·M)		负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格	正向扭矩	反向扭矩		
HGNNNQ	03R	0.3	2.3	24	0.1
	23F	2.3	0.3		