

碳钢蝶形合页




高品质产品



交期缩短



大批量订单

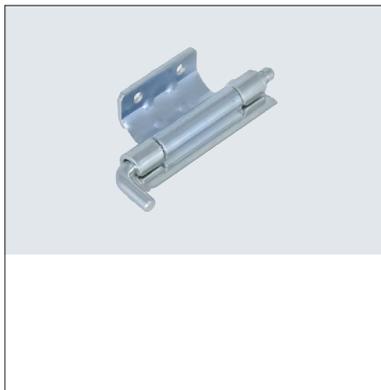

①代号	类型	④材质	⑤表面处理
HGYBCA	内镶型 螺孔+焊接型	SPCC	镀锌

视图标准：第一视角



①代号 - ②规格
HGYBCA - 20

G1 手柄/门拉手
合页/门组件

型号			负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格			
HGYBCA	20		10	0.06



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

