
 




代号	材质	表面处理	适用内 / 外装门	类型	
HGYBSA	SPCC	镀锌	内装门	快速拆卸型	圆孔 + 锥孔型

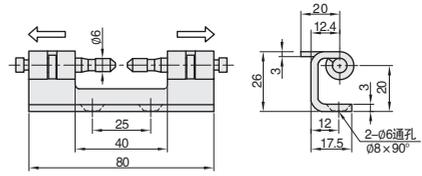

活动连接件



视角标准：第一视角

订购编号示例

①代号 - ②规格
HGYBSA - 80

型号		参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格	
HGYBSA	80	0.12