



隐藏式合页





①代号	类型		适用内/外装门	M材质	S表面处理
HGYSCA	插销型	锥孔+腰孔型	外装门	SUS304	滚磨抛光
HGYSCB					喷漆黑色
HGYBCC				SPCC	喷漆黑色
HGYBCB					镀锌

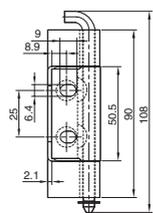



HGYSCA-108
HGYSCB-108
HGYBCC-108
HGYBCB-108

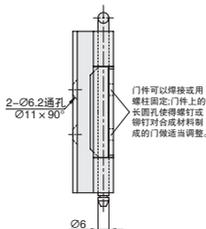

▲安装尺寸图

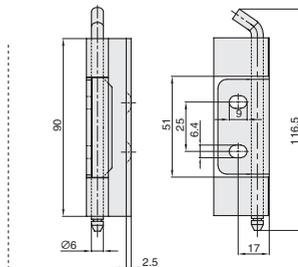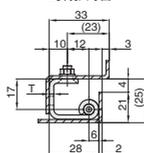

HGYSCA-116.5

  

G1 手柄手轮拉手
合页门组件



①代号 - ②规格 - ③T
HGYSCA - 108 - 2.5

①代号	型号	②规格	③T	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HGYSCA		108	T2.5	25	0.15
HGYSCB		116.5	T2.5		0.13
HGYBCC		108	T2.5		0.15
HGYBCB		108	T2.75		0.18



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询

