

隐藏式合页


插销型 · 锥孔型 / 锥孔 + 螺钉型

■ 插销型 · 锥孔型




① 代号	类型		适用内 / 外装门	材质	表面处理
HGYZCB	插销型	锥孔型	外装门	ZDC	喷塑哑光黑
HGYZCC					镀铬

规格: 42/42A/52

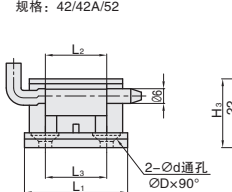


HGYZCB
HGYZCC

安装图

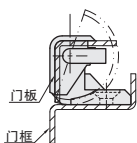


规格: 211/211A

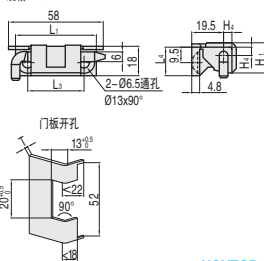

HGYZCB

规格: 212/212A/212B

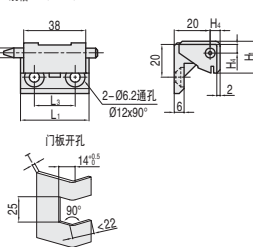

订购编号示例

① 代号	-	② 规格
HGYZCB	-	42



型号		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	D	d	T	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② 规格														
HGYZCB HGYZCC	42	42	24.5	25	32.7	16	13	27	5.5	2.2	11.5	5.3	-	12	0.14
	42A	42	25	25	33	17.5	14	28	6.2	3.2	12	6.2			0.13
	52	52	40	35	33	18	15.5	27.5	5.5	2.3	12	6.2			0.14
HGYZCB	211	49.5	-	34.5	16.5	18.5	-	-	4.6	-	-	-	适用 T=1.5mm 门板	0.07	
	211A								5.1				适用 T=2mm 门板		
	212	42	-	25	-	19.5	-	-	5.1	-	-	-	适用 T=2mm 门板		
	212A								6.1				适用 T=3mm 门板		
212B								4.6				适用 T=1.5mm 门板	0.06		