


暗式拉手

榻榻米型







大批量
订购
bulk order

■暗式拉手·榻榻米型

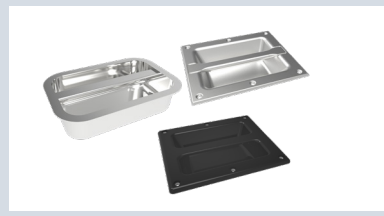


①代号	类型	材质	表面处理 / 颜色
PHASLA	榻榻米型	SUS304	-
PHASLB			拉丝
PHABLA		SPCC	树脂涂层黑色
PHABLB	橡胶涂层黑色		

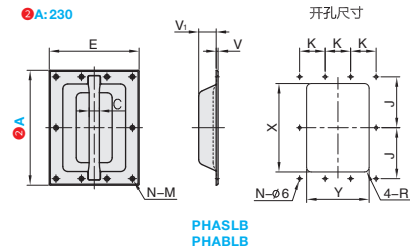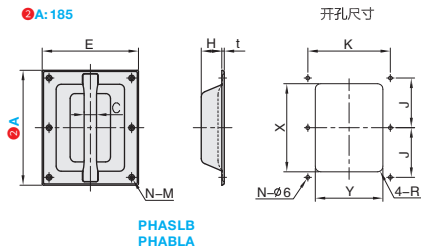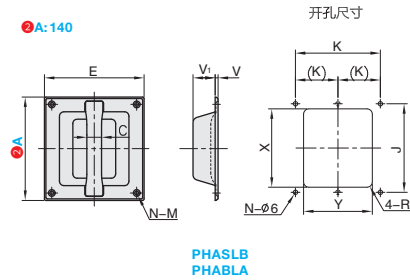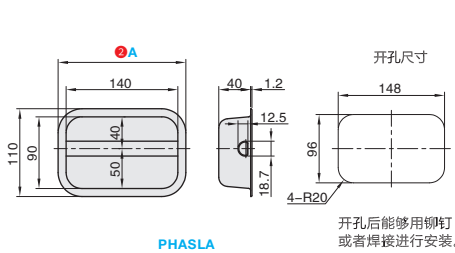

订购编号示例

①代号	-	② A
PHASLA	-	A140

 

型号		C	E	H	t	M	N	R	开孔尺寸				参考重量 (kg/pcs)
①代号	② A								K	J	X	Y	
PHASLB	140	20	135	30	4	M5 用锥孔	4	7	115	120	106	93	0.24
	185		155	33			6	9	133	80	142	109	0.34
	230		180	35			10	9	51	102	177	125	0.47
PHABLA	140	18	120	25	6	φ5~10 台阶孔	6	10	50	120	106	94	0.15
	185	20	155	26.5			6	9	133	80	142	109	0.3
PHABLB	230	22	170	28	6	9	51	102	177	125	0.47		

型号		参考重量 (kg/pcs)
①代号	② A	
PHASLA	160	0.31



小单	中大单	大单
1~50	51~100	100~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询