

方形拉手

圆角型·内装型




大批量
订购
bulk order


■圆角型·内装型




①代号	材质	表面处理
PHFZBA	ZDC	镀铬
PHFZBB		喷塑(黑色)
PHFABB	A6063	抛光
PHFABC		喷塑(黑色亚光)
PHFABD		喷砂阳极氧化(黑色)
PHFSBD		
PHFSBE	SUS304	镜面抛光
PHFBBA	SUM22L	镀铬
PHFNBB	PA6+GF30	-

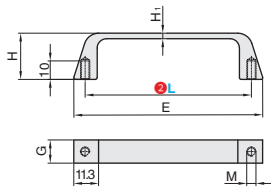


PHFZBA
PHFZBB

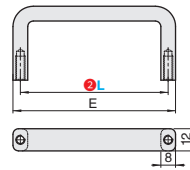

PHFABB
PHFABC
PHFSBD
PHFBBA
PHFABD

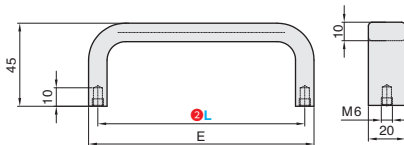

PHFSBE

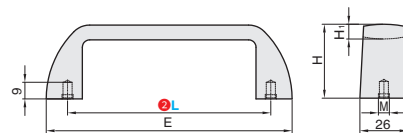

PHFNBB

订购编号示例

①代号	-	② L
PHFZBA	-	L90



视角标准：第一视角

型号		E	H	H ₁	G	M	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L						
PHFZBA PHFZBB	90	103	25	3	12.5	M5	0.05

型号		E	参考重量 (KG/PCS)		
①代号	② L		PHFABAN/ PHFABBN	PHFSSBAN	PHFSBAN
PHFABB PHFABC PHFSBD PHFBBA	80	88	0.08	0.08	0.08
	100	108	0.09	0.10	0.09
	125	133	0.10	0.11	0.10
	160	168	0.13	0.13	0.12
	200	208	0.15	0.16	0.15
	250	258	0.18	0.19	0.18

型号		E	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L		
PHFABD	80	88	0.08
	100	108	0.10
	125	133	0.11
	160	168	0.13

型号		E	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L		
PHFSBE	112	122	0.14
	128	138	0.17
	150	160	0.23
	250	260	0.35
	350	360	0.52

订购编号示例

①代号	-	② L	-	③ 拉手颜色
PHFNBB	-	L105	-	E

型号			H	H ₁	E	M	参考重量 (kg/pcs)
①代号	② L	③ 拉手颜色					
PHFNBB	105	E (黑色) W (白色) M (橙色) R (红色)	37	8	121	M6	0.05
	11		40		133	M8	0.06
		117					



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询



¥	1-9	10~
优惠价	100%	现询