



圆角型方形拉手

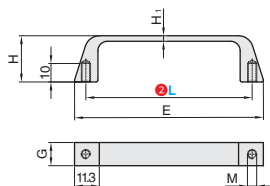


①代号	④材质	⑤表面处理
PHFZBA	ZDC	镀铬
PHFZBB		喷塑(黑色)
PHFABB	A6063	抛光
PHFABC		喷塑(黑色亚光)
PHFABD		喷砂阳极氧化(黑色)
PHFSBD		镜面抛光
PHFSBE	SUS304	镜面抛光
PHFBBA	SUM22L	镀铬
PHFNBB	PA6+GF30	-




PHFZBA
PHFZBB

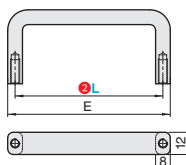

PHFABB
PHFABC
PHFSBD
PHFBBA
PHFABD

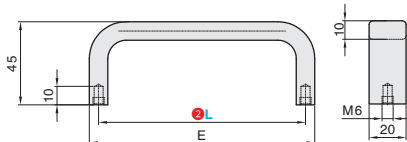

PHFSBE

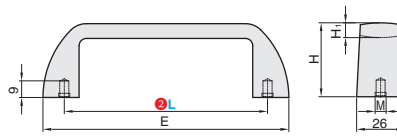

PHFNBB



视角标准：第一视角



①代号 - ②L
PHFZBA - L90

型号		E	H	H ₁	G	M	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L						
PHFZBA PHFZBB	90	103	25	3	12.5	M5	0.05

型号		E	参考重量 (KG/PCS)		
①代号	②L		PHFABC/ PHFABB	PHFSBD	PHFBBA
PHFABB PHFABC PHFSBD PHFBBA	80	88	0.08	0.08	0.08
	100	108	0.09	0.10	0.09
	125	133	0.10	0.11	0.10
	160	168	0.13	0.13	0.12
	200	208	0.15	0.16	0.15
250	258	0.18	0.19	0.18	

型号		E	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L		
PHFABD	80	88	0.08
	100	108	0.10
	125	133	0.11
	160	168	0.13



①代号 - ②L - ③拉手颜色
PHFNBB - L105 - E

型号		E	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②L		
PHFSBE	112	122	0.14
	128	138	0.17
	150	160	0.23
	250	260	0.35
	350	360	0.52

型号		H	H ₁	E	M	参考重量 (kg/pcs)	
①代号	②L	③拉手颜色					
PHFNBB	105	40	8	E(黑色)	121	M6	0.05
	10			W(白色)	133	M8	0.06
	117			J(橙色)			
				F(红色)			



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

G1 手柄手轮拉手
合页/门组件