


内装型/外装型

防滑型管形拉手/方管型管形拉手

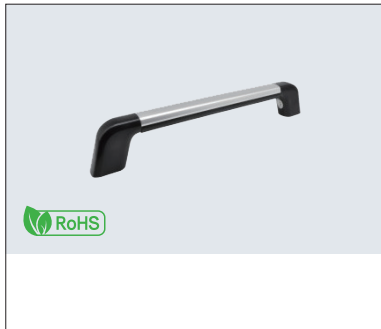

■内装型



①代号	M材质		S表面处理/颜色	
	支架	圆管	支架	圆管
PHGAGA	PA	A6063+橡胶	黑色	银色烤漆

铝合金
橡胶

A视图

视角标准：第一视角



①代号 - ②D - ③H
PHGAGA - L300 - H77

①代号	型号		L ₁	参考重量 (kg/pcs)
	②L	③H		
PHGAGA	300		354	0.10
	400	77	454	0.15
	626		680	0.25
	400	128	454	0.18



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询

■外装型



①代号	M材质		S表面处理/颜色	
	支架	圆管	支架	圆管
PHGAXA	PA	A6063	黑色	喷塑(银色)
PHGAXB				喷塑(黑色)

2-Ø9通孔
沉孔Ø15

视角标准：第一视角



①代号 - ②L
PHGAXA - L250

①代号	型号		L ₁	L ₂	参考重量 (kg/pcs)
	②L				
PHGAXA PHGAXB	250		286	210	0.10
	300		336	260	0.13
	400		436	360	0.18
	500		536	460	0.24
	600		636	560	0.30



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询



百万商品齐上线, 获取专属企业折扣, 轻松下单



400-6699-428



www.ant-fa.com